



SP-60/4

Best.-Nr.: 0100730

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 30 W, 8 Ω (/8) und 4 Ω (/4)

- Polkernbohrung
- Gute Frequenzganglinearität
- Für Kleinlautsprecher im Hi-Fi-Bereich

HOBBY HiFi 06/2019

„Vorzüglicher, sehr breitbandig einsetzbarer Tiefmitteltöner. Ein echter Geheimtipp für klanglich hochklassige und dabei angenehm kostengünstige Lautsprecherkonstruktionen.“ (z. B. im HOBBY HiFi-Bauvorschlag Long Tall Sally)

TECHNISCHE DATEN



SP-60/4

Impedanz (Z)	4 Ω
Frequenzbereich	f3-8000 Hz

SP-60/4

Resonanzfrequenz (fs)	65 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,8 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	4 g
Mechanische Güte (Qms)	2,10
Elektrische Güte (Qes)	0,64
Gesamtgüte (Qts)	0,49
Äquivalentvolumen (Vas)	6 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,3 Ω
Kraftfaktor (BxL)	2,90 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,2 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	± 2 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	55 cm ²
Magnetgewicht	280 g
Magnetdurchmesser	Ø 80 mm
Einbauöffnung	Ø 96 mm
Einbautiefe	60 mm
Abmessungen	105 x 105 x 60 mm
Breite	105 mm
Höhe	105 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,654 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,065 x 0,115 m
Bruttogewicht	0,685 kg
Nettogewicht	0,654 kg

SP-60/8

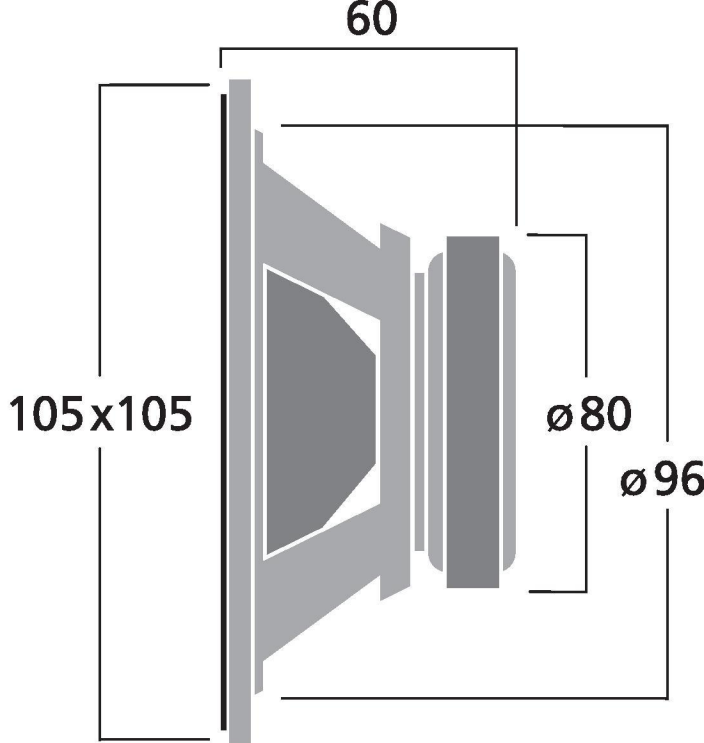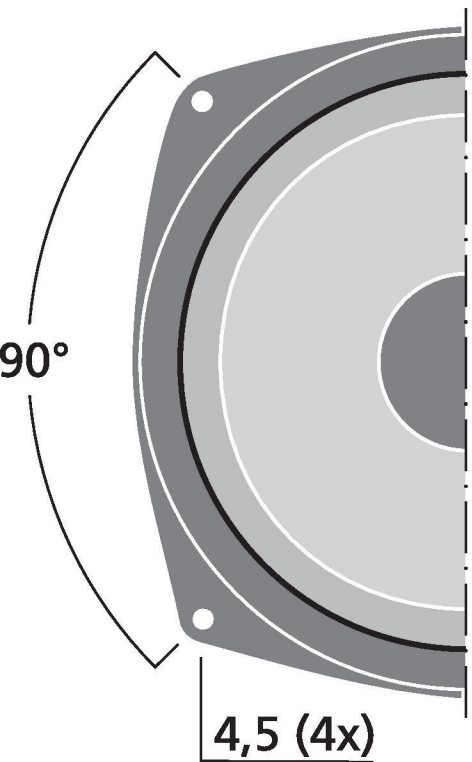

SP-60/8 (10.0740)

