


Aufmerksamkeit garantiert!

Mit unserem Sortiment zuverlässiger Megafone haben wir für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung. Wenige grundlegende Entscheidungskriterien helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätes. Die Reichweite ist sicher das wichtigste Kriterium. Hier gilt: Je größer der Schalldruck (in dB), desto höher die Reichweite des Megafons. Ferner besteht die Möglichkeit, zwischen Megafonen mit integriertem Mikrofon, mit Handmikrofon oder Geräten mit einem zusätzlichen Funkmikrofon auszuwählen. Alle Megafone der Marke MONACOR werden durch handelsübliche Batterien mit Strom versorgt. Als Alternative bieten einige Geräte die zusätzliche Option eines 12-V-Anschlusses. Größe, Gewicht und der Stromverbrauch sind weitere Entscheidungsmerkmale. Mit Hilfe dieser Vergleichskriterien finden Sie im MONACOR-Programm garantiert schnell das ideale Megafon für Ihre individuellen Anforderungen.

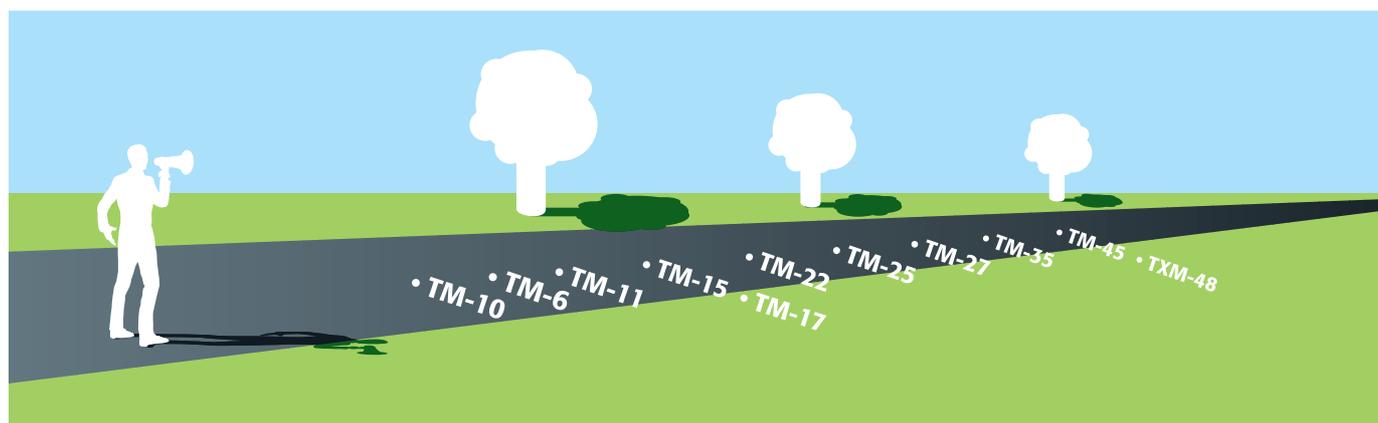

TXM-48

Best.-Nr. 17.2380



Funk-Megafon mit Mikrofonsender

- Trägerfrequenz 863,05-864,95 MHz, Reichweite ca. 30 m
- Abnehmbares Handmikrofon mit Spiralkabel
- Sprech-Feststellaste und Lautstärkeregler am Kabel-Mikrofon
- Aux-Eingang mit Pegelregler
- Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb
- Sirene schaltbar
- Kfz-Anschlusskabel
- 8-mm-Gewindebuchse für Stativmontage

Modell	TXM-48
Hand-Mikrofon	X
Funk-Mikrofon	X
Feststellaste Mikrophon	X
Schultergurt	X
Kfz-Anschlusskabel	X
Sirene	X
Lautstärkeregler	X
8-mm-Gewinde	X
Aux-Eingang mit Pegelregler	X
Ausgangsleistung	45 W _{MAX}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	124 dB
Stromversorgung	10x1,5-V-Mono-Batterie (D) nicht mitgeliefert, ext. 12 V=1/4 A
12-V-Anschluss	X
Abmessungen	ø 350 mm x 505 mm
Gewicht	3,4 kg



Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TM-45

Best.-Nr. 17.1000



Megafon

- Handmikrofon mit abnehmbarem Spiralkabel
- Sprech-Feststellaste und Lautstärkeregler am Mikrofon
- Aux-Eingang mit Pegelregler
- Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb
- Sirene schaltbar
- Kfz-Anschlusskabel
- 8-mm-Gewindebuchse für Stativmontage

Modell	TM-45
Hand-Mikrofon	X
Feststellaste Mikrophon	X
Schultergurt	X
Kfz-Anschlusskabel	X
Sirene	X
Lautstärkeregler	X
8-mm-Gewinde	X
Aux-Eingang mit Pegelregler	X
Ausgangsleistung	45 W _{MAX}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	124 dB
Stromversorgung	10x1,5-V-Mono-Batterie (D) nicht mitgeliefert, ext. 12 V=1/4 A
12-V-Anschluss	X
Abmessungen	ø 350 mm x 505 mm
Gewicht	3,3 kg



TM-35

Best.-Nr. 17.0990



Megafon

- Handmikrofon mit Spiralkabel
- Sprech-Feststelltaste und Lautstärkereger am Mikrofon
- Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb
- Sirene schaltbar
- Kfz-Anschlusskabel
- 8-mm-Gewindebuchse für Stativmontage

Modell	TM-35
Hand-Mikrofon	X
Feststelltaste Mikrofon	X
Tragegriff	X
Schultergurt	X
Kfz-Anschlusskabel	X
Sirene	X
Lautstärkereger	X
8-mm-Gewinde	X
Ausgangsleistung	35 W _{MAX}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	122 dB
Stromversorgung	8x1,5-V-Baby-Batterie (C) nicht mitgeliefert, ext. 12 V=/3 A
12-V-Anschluss	X
Abmessungen	ø 300 mm x 460 mm
Gewicht	2,5 kg



TM-27

Best.-Nr. 17.0980



Megafon

- Handmikrofon mit festmontiertem Spiralkabel
- Sprech-Feststelltaste und Lautstärkereger am Mikrofon
- Sirene schaltbar
- Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb
- Kfz-Anschlusskabel

Modell	TM-27
Hand-Mikrofon	X
Feststelltaste Mikrofon	X
Pistolengriff	X
Schultergurt	X
Kfz-Anschlusskabel	X
Sirene	X
Lautstärkereger	X
Ausgangsleistung	25 W _{MAX}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	119 dB
Stromversorgung	8x1,5-V-Baby-Batterie (C) nicht mitgeliefert, ext. 12 V=/2 A
12-V-Anschluss	X
Abmessungen	ø 230 mm x 340 mm
Gewicht	1,7 kg



TM-17

Best.-Nr. 17.3500



Megafon

- Handmikrofon mit Spiralkabel
- Sprech-Feststelltaste und Lautstärkereger am Mikrofon
- Betriebsschalter für Sirene, Sprache und Pfeifton
- Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb
- Kfz-Anschlusskabel

Modell	TM-17
Hand-Mikrofon	X
Feststelltaste Mikrofon	X
Pistolengriff	X
Schultergurt	X
Kfz-Anschlusskabel	X
Sirene	X
Lautstärkereger	X
Ausgangsleistung	25 W _{MAX}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	110 dB
Stromversorgung	8x1,5-V-Baby-Batterie (C) nicht mitgeliefert, ext. 12 V=/2 A
12-V-Anschluss	X
Abmessungen	ø 230 mm x 340 mm
Gewicht	1,7 kg



TM-25

Best.-Nr. 17.0970



Megafon

- Eingebautes Mikrofon
- Sirene schaltbar
- Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb
- Lautstärkereger
- Kfz-Anschlusskabel

Modell	TM-25
Integriertes Mikrofon	X
Pistolengriff	X
Handgelenkschlaufe	X
Kfz-Anschlusskabel	X
Sirene	X
Lautstärkereger	X
Ausgangsleistung	25 W _{MAX}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	115 dB
Stromversorgung	8x1,5-V-Baby-Batterie (C) nicht mitgeliefert, ext. 12 V=/2 A
12-V-Anschluss	X
Abmessungen	ø 230 mm x 370 mm
Gewicht	1,7 kg



TM-15

Best.-Nr. 17.3490



Megafon

- Eingebautes Mikrofon
- Lautstärkereglern
- Betriebsschalter für Sirene, Sprache und Pfeifton

Modell	TM-15
Integriertes Mikrofon	X
Pistolengriff	X
Handgelenkschlaufe	X
Sirene	X
Signalton	X
Lautstärkereglern	X
Ausgangsleistung	25 W _{MAX}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	110 dB
Stromversorgung	8x1,5-V-Baby-Batterie (C) nicht mitgeliefert
Abmessungen	ø 230 mm x 370 mm
Gewicht	1,3 kg



TM-22

Best.-Nr. 17.2140



Megafon mit Piezo-Wandler

- Geringes Gewicht und geringer Stromverbrauch durch Piezo-Technologie
- Eingebautes Mikrofon
- Sirene und Signalton schaltbar
- Lautstärkereglern
- Batterie-Zustandsanzeige

Modell	TM-22
Integriertes Mikrofon	X
Pistolengriff	X
Handgelenkschlaufe	X
Sirene	X
Signalton	X
Lautstärkereglern	X
Batterieanzeige	X
Ausgangsleistung	20 W _{MAX}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	115 dB
Stromversorgung	8x1,5-V-Mignon-Batterie (AA) nicht mitgeliefert
Abmessungen	ø 195 mm x 315 mm
Gewicht	850 g



TM-11

Best.-Nr. 17.3480



Megafon

- Eingebautes Mikrofon
- Sirene schaltbar
- Lautstärkereglern

Modell	TM-11
Integriertes Mikrofon	X
Pistolengriff	X
Handgelenkschlaufe	X
Sirene	X
Lautstärkereglern	X
Ausgangsleistung	15 W _{MAX}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	100 dB
Stromversorgung	8x1,5-V-Mignon-Batterie (AA) nicht mitgeliefert
Abmessungen	ø 205 mm x 340 mm
Gewicht	1,1 kg



TM-6

Best.-Nr. 17.1800



Megafon im Kunststoffgehäuse, kleine Bauform

- Eingebautes Mikrofon
- Sirene schaltbar
- Lautstärkereglern

Modell	TM-6
Integriertes Mikrofon	X
Pistolengriff	X
Handgelenkschlaufe	X
Sirene	X
Lautstärkereglern	X
Ausgangsleistung	8 W _{MAX}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	94 dB
Stromversorgung	6x1,5-V-Mignon-Batterie (AA) nicht mitgeliefert
Abmessungen	ø 150 mm x 237 mm
Gewicht	620 g



TM-10

Best.-Nr. 17.3470

**Megafon**

- Eingebautes Mikrofon
- Sirene schaltbar
- Lautstärkereger

Modell	TM-10
Integriertes Mikrofon	X
Pistolengriff	X
Handgelenkschlaufe	X
Sirene	X
Lautstärkereger	X
Ausgangsleistung	10 W _{MAX}
Mittl. Schalldruck (1 W/m)	90 dB
Stromversorgung	8x1,5-V-Mignon-Batterie (AA) nicht mitgeliefert
Abmessungen	ø 158 mm x 244 mm
Gewicht	595 g

**TM-12DC**

Best.-Nr. 17.1030

Anschlusskabel

- Für Megafone mit externer Stromversorgung
- Konfektioniert mit Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm und Zigarettenanzünderstecker mit Betriebs-LED
- Integrierte Feinsicherung 5 A
- Auch universell einsetzbar
- Länge 6 m

**WAP-7D**

Best.-Nr. 17.2830

**Mobiler, digitaler Sprachverstärker**

Lieferumfang: 1 Elektret-Kopfbügelmikrofon, 1 Elektret-Mini-Mikrofon, 1 Digital-Aktiv-Lautsprecher, 1 Mikrofon-Verlängerungskabel, 1 Line-Anschlusskabel, 1 Steckerladegerät, 2 Befestigungsclips, 1 Tragegürtel, 1 Trageschlaufe und 1 Sporttasche

- Hochwertiges Klangbild im Sprachbereich und sehr hohe Pegelfestigkeit gemessen an den ultra kompakten Abmessungen
- Für mobile Universal-Sprachanwendungen wie z.B. bei Vorträgen und Schulungen, Verkaufsveranstaltungen
- Universal einsetzbar durch vielfältige Tragmöglichkeiten
- Kraftvoller 7-W-Digitalverstärker

- Zusätzlicher Line-Eingang (3,5-mm-Klinke) für externe Audioquellen wie z.B. MP3-Spieler und Laptops
- Eingebaute Lithium-Ionen-Akkus (2x3,6 V_{nom}/2200 mAh), Aufladung der Akkus erfolgt über mitgeliefertes Steckerladegerät
- Sehr lange Betriebsdauer bei vollen Akkus bis zu 30 Stunden

Modell	WAP-7D
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Ausgangsleistung	7 W _{MAX} /5 W _{RMS}
Klirrfaktor	0,3 %
Maximaler Schalldruck	83 dB
Stromversorgung	2x3,6-V-Lithium-Ionen-Akku
Abmessungen	85x130x26 mm
Gewicht	280 g

**WAP-5USB**

Best.-Nr. 17.3460

**Mobiler Sprachverstärker mit integriertem MP3-Spieler**

- Elektret-Kopfbügelmikrofon mit hoher Empfindlichkeit im Lieferumfang
- Für mobile Universal-Sprachanwendungen wie z.B. bei Vorträgen und Schulungen, Sportveranstaltungen, Verkaufsveranstaltungen
- SD/MMC-Card-Slot für Karte bis zu 32 GB, optional erhältlich
- Unterstützt FAT16- und FAT32-Datenformat
- MP3-Abspielformat 48-192 kbit/s, 22/44,1 kHz
- MP3-Aufnahmefunktion
- USB2.0-Schnittstelle

- 7-W-Verstärker mit Lautstärkereger
- Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke)
- Beleuchtete LCD-Anzeige
- Mit verstellbarem Tragegürtel
- Batterie-/Akku-Betrieb, Aufladung der optionalen Akkus erfolgt über mitgeliefertes Steckerladegerät und ohne Ausbau der Akkus
- Betriebsdauer bei vollen Batterien ca. 6-8 Stunden
- Stromversorgung 9 V_{nom} (6xMignon)
- Lieferung ohne Batterien/Akkus



Bei Betrieb mit Batterien nicht das Steckerladegerät mit dem Sprachverstärker verbinden!