

44424032	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MODULAR 10.0 KONTAKTE GEDREHT	

Beschreibung

- für Einsätze und Module der EPIC® Rechtecksteckverbinder



Technische Daten

Durchgangswiderstand:

< 1 mOhm


Kontakte:

Kupferlegierung, hartversilbert

Steckzyklen:

500

Artikel- Nummer	Artikel	Einsätze	Version	Querschnitt in mm²	Oberfläche
Kontakte					
44424032	EPIC® Modular SCEM AG 50 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Stift	50	Ag
44424035	EPIC® Modular BCEM AG 50 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Buchse	50	Ag
44424033	EPIC® Modular SCEM AG 70 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Stift	70	Ag
44424036	EPIC® Modular BCEM AG 70 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Buchse	70	Ag
44424034	EPIC® Modular SCEM AG 95 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Stift	95	Ag
44424037	EPIC® Modular BCEM AG 95 D=10.0	Crimpkontakt für HHC1 Module	Buchse	95	Ag
Crimpbacken für Kontakte der HHC1 Module					
44424038	EPIC® TOOL DIE D=10.0/50sqmm	Crimpbacken		50	
44424039	EPIC® TOOL DIE D=10.0/70sqmm	Crimpbacken		70	
44424040	EPIC® TOOL DIE D=10.0/95sqmm	Crimpbacken		95	

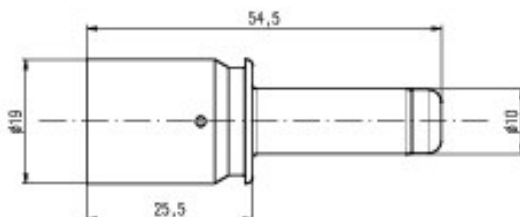


Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44424032DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

44424032	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® MODULAR 10.0 KONTAKTE GEDREHT	

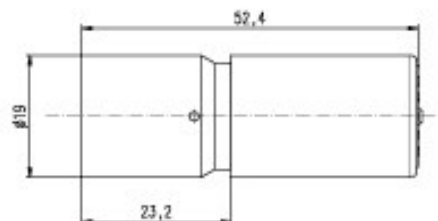

Info

Crimpkontakte für höchste Querschnitte und Ströme

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44424032DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------