




IDP-STAT[®] Dokumentenhülle (Artikel Nr.: 3017.319.IDP / 3017.322.IDP)



- Dauerhaft elektrostatisch ableitfähige Dokumentenhülle
- Aus "Inherently Dissipative Polymer" (IDP)
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
- 1 Seite offen, mit Lochrand
- 130 µm genarbt (aus 90 µm Folie hergestellt)
- Material: Polypropylen
- Farbe: Transparent (genarbte Oberfläche)
- Kennzeichnung:
ESD-Symbol, Recycle-Symbol und LOT-Nr.
- Recyclebar



3017.319.IDP DIN A4

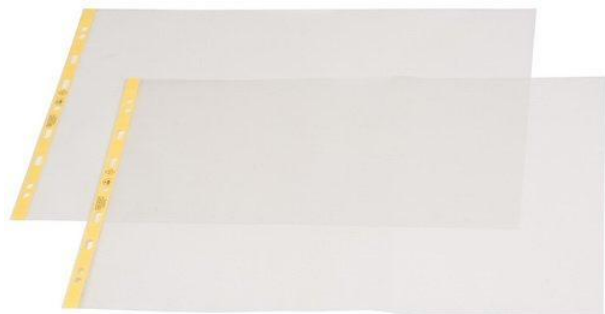

3017.322.IDP DIN A3

Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1 (2008-07):

	Prüfmethode	Grenzwerte	Typische Werte
Oberflächenwiderstand R_s	DIN EN 61340-2-3	$1 \times 10^5 \leq R_s < 1 \times 10^{11} \Omega$	$10^9 - 10^{10} \Omega$

Umgebungsbedingungen: 12 ± 3% rel. Feuchte und 23 ± 2°C (Konditionierung > 48 Std.)