


EMSKV 12 LT

Kabelverschraubung LowTemp, Messing mit kurzem Anschlussgewinde

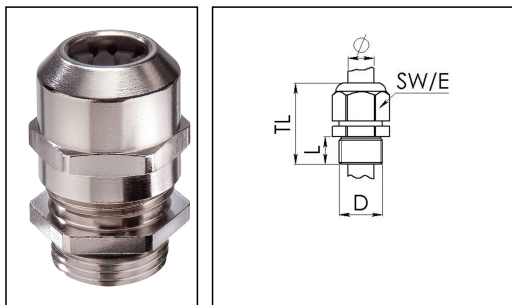

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatztemp. kurzzeitig	120 °C
Schutzart	IP 69K, IP 68, 5 bar 30 min
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Durchmesser Kabel min	3 mm
Durchmesser Kabel max	7 mm
Schlüsselweite SW	16 mm
Eckmaß E	18 mm
Gesamtlänge TL	23 mm - 30 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	5 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065800
Verpackungseinheit	50
Typ	EMSKV 12 LT
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMMU 12	10063141
RDE 12 LT	10063981

16.04.2015