


EMSKV 25 LT

Kabelverschraubung LowTemp, Messing mit kurzem Anschlussgewinde

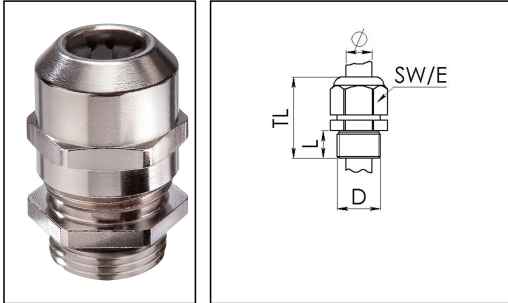

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatztemp. kurzzeitig	120 °C
Schutzart	IP 69K, IP 68, 5 bar 30 min
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Durchmesser Kabel min	9 mm
Durchmesser Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	33 mm - 42 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	15 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065803
Verpackungseinheit	50
Typ	EMSKV 25 LT
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMMU 25	10063144
RDE 25 LT	10063910

16.04.2015