


EMSKV 40 LT

Kabelverschraubung LowTemp, Messing mit kurzem Anschlussgewinde

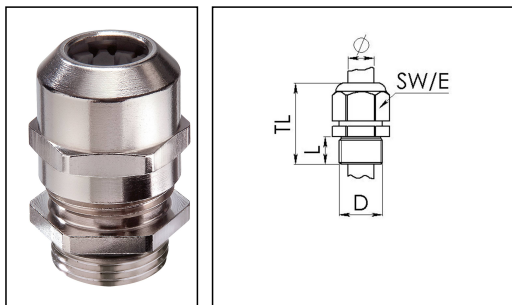

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatztemp. kurzzeitig	120 °C
Schutzart	IP 69K, IP 68, 5 bar 30 min
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Durchmesser Kabel min	16 mm
Durchmesser Kabel max	28 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	51 mm
Gesamtlänge TL	44 mm - 55 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	25 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065805
Verpackungseinheit	10
Typ	EMSKV 40 LT
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

EMMU 40	10063146
RDE 40 LT	10063960

16.04.2015