


EMSKV-SET 50

Kabelverschraubung mit Gegenmutter, Messing

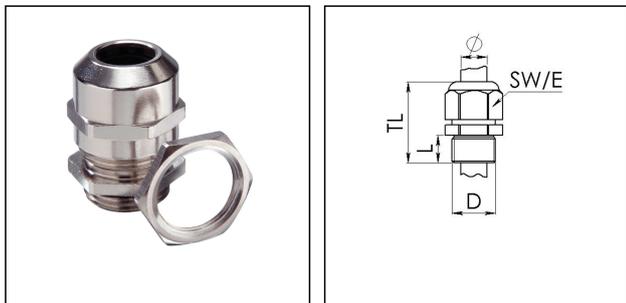

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatztemp. kurzzeitig	120 °C
Schutzart	IP 69K, IP 68, 5 bar 30 min
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Durchmesser Kabel min	21 mm
Durchmesser Kabel max	35 mm
Schlüsselweite SW	55 mm
Eckmaß E	61 mm
Gesamtlänge TL	51 mm - 62 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065038
Verpackungseinheit	10
Typ	EMSKV-SET 50
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 50	10062188
MFD 50/25/050	10063102
BS 25	10064015
MFD 50/09/080	10064394

16.04.2015