


ESSKV-4 20

Kabelverschraubung, Edelstahl

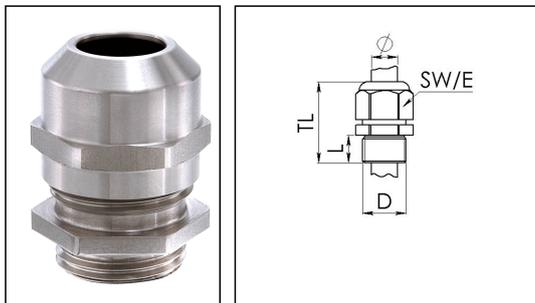

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Edelstahl A4 (1.4404)
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatztemp. kurzzeitig	120 °C
Schutzart	IP 69K, IP 68, 5 bar 30 min
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Durchmesser Kabel min	6 mm
Durchmesser Kabel max	13 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 37 mm
WISKA-Bestellnr.	10069102
Typ	ESSKV-4 20
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 20	10062185
ESMU 20	10064190

16.04.2015