


ESSKV-4 50

Kabelverschraubung, Edelstahl

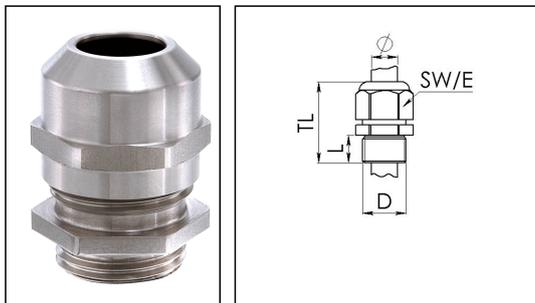

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Edelstahl A4 (1.4404)
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Einsatztemp. kurzzeitig	120 °C
Schutzart	IP 69K, IP 68, 5 bar 30 min
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Durchmesser Kabel min	21 mm
Durchmesser Kabel max	35 mm
Gesamtlänge TL	51 mm - 62 mm
WISKA-Bestellnr.	10069106
Typ	ESSKV-4 50
Verpackungseinheit	2
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 50	10062188
ESMU 50	10064194

16.04.2015