


EMSKE 25

Ex-Kabelverschraubung, Messing mit kurzem Anschlussgewinde

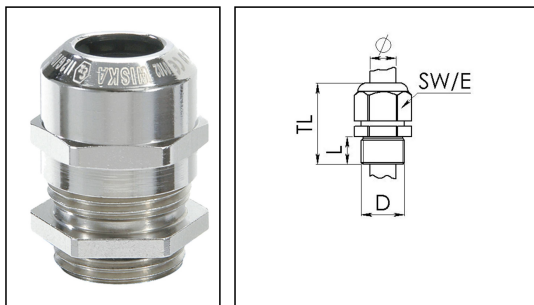

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP 66 / IP 68, 5 bar 30min
Ex-Kennzeichnung	II 2 D Ex tb IIIC Db IP68, II 2 G Ex e IIC Gb
Ex-Bescheinigung	IECEX PTB 13.0027X, PTB 04 ATEX 1112 X
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Durchmesser Kabel min	10 mm
Durchmesser Kabel max	17 mm
Durchmesser Kabel UL	10,8 mm - 15,8 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	33 mm - 42 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Ausführung der Zugentlastung	A
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065043
Typ	EMSKE 25

Verpackungseinheit

50

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 25	10060768
EMMU 25	10063144
BS 12	10064009
BS 17	10064012

16.04.2015