


EMSKE 32

Ex-Kabelverschraubung, Messing mit kurzem Anschlussgewinde

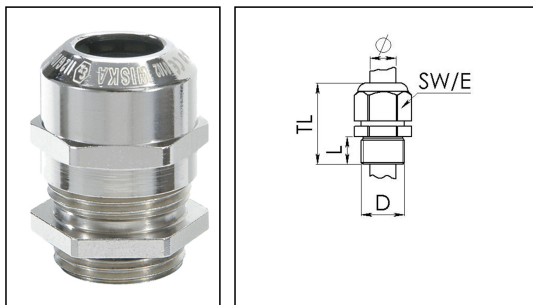

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP 66 / IP 68, 5 bar 30min
Ex-Kennzeichnung	II 2 D Ex tb IIIC Db IP68, II 2 G Ex e IIC Gb
Ex-Bescheinigung	IECEX PTB 13.0027X, PTB 04 ATEX 1112 X
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Durchmesser Kabel min	13 mm
Durchmesser Kabel max	21 mm
Durchmesser Kabel UL	14,6 mm - 19,5 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	36 mm - 44 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Ausführung der Zugentlastung	A
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065044
Typ	EMSKE 32

Verpackungseinheit

25

ETIM-Klasse

EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 32	10062186
EMMU 32	10063145
BS 14	10064011
BS 21	10064014

16.04.2015