


## ESSKE-4 20

Ex-Kabelverschraubung, Edelstahl

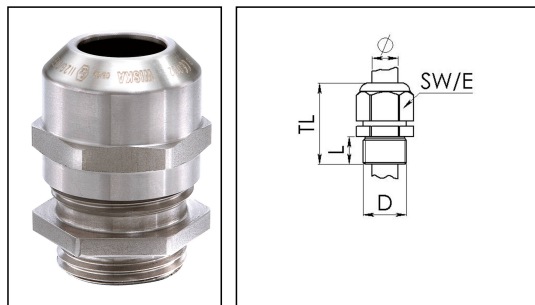

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Edelstahl A4 (1.4404)
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP 68, 5 bar 30 min, IP 69K
Ex-Kennzeichnung	II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db IP68
Ex-Bescheinigung	PTB 05 ATEX 1098 X, IECEx PTB 13.0035X
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Durchmesser Kabel min	6 mm
Durchmesser Kabel max	13 mm
Durchmesser Kabel UL	7,5 mm - 11,3 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 37 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Kategorie der Schlägeinwirkung	6
WISKA-Bestellnr.	10069234
Typ	ESSKE-4 20
Verpackungseinheit	10

Empfohlenes Zubehör

<b>RDE 20</b>	10062185
<b>BS 8</b>	10064006
<b>BS 13</b>	10064010

16.04.2015