



# Einhell

## **EXPERT** TE-VC 2230 SA Nass- Trockensauger

Art.-Nr. 23.423.63

### Ausstattung



- Leistungsstarker und energieeffizienter, leiser Motor
- Praktische Zubehörablage
- Blaseanschluss
- Extra langer Saugschlauch (3 m)
- Inklusive stabilem Edelstahlsaugrohr (Teleskop)
- Große Räder und Rollen für einfachen Transport
- Integrierte Zubehörhalterungen
- Fehlluftregler am Handgriff
- Schaumstofffilter zum Nasssaugen inklusive
- Polsterdüse, Fugendüse, Kombidüse
- Geräteadapter
- Edelstahlbehälter
- Gerätesteckdose max. 2.250 Watt
- Transportgriff – praktische Trolleyfunktion

### Technische Daten

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Aufnahmeleistung: 1.150 Watt
- Gerätesteckdose max.: 2.250 Watt
- Saugleistung max.: 220 mbar
- Luftmenge: 75 l/ s
- Saugschlauchlänge: 3,0 m
- Saugschlauch-Ø: 36 mm
- Behälterinhalt: 30 l
- Geräuschpegel: 74 dB(A)
- Produktgewicht: 10,1 kg

### Logistische Daten

- Gewicht netto: 10,4 kg
- Gewicht brutto: 12,5 kg
- Verpackungsmaße: 465 x 385 x 635 mm
- EAN-Code: 4006825 586022
- VE: 1 Stück

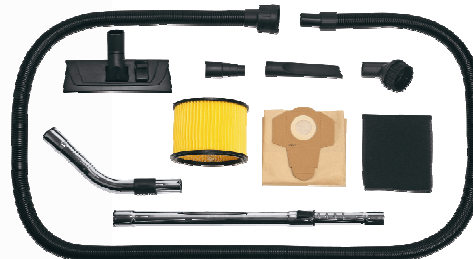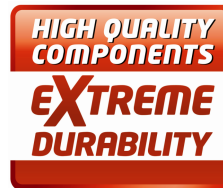

### Als Sonderzubehör erhältlich:

#### Papierfilterset (10er Set)

Einhell Grey

#### Schaumstofffilter (10er Set)

Einhell Grey

#### Schmutzfangsack 30L (5er Set)

Einhell Grey

Art.-Nr.: 23.511.00

EAN-Code: 4006825 231083

Art.-Nr.: 23.511.30

EAN-Code: 4006825 236132

Art.-Nr.: 23.511.70

EAN-Code: 4006825 528763

#### Faltenfilter mit Deckel

Einhell Grey

#### Stofffilter

Einhell Grey

Art.-Nr.: 23.511.13

EAN-Code: 4006825 566512

Art.-Nr.: 23.511.40

EAN-Code: 4006825 231151