

## DIGITUS<sup>®</sup> CAT 6<sub>A</sub>, Klasse E<sub>A</sub> Desktop Patch Panel, geschirmt



✓ Kategorie: 6<sub>A</sub>

✓ Geschirmt

✓ 12-Port

✓ Für SOHO-Anwendungen

### Kurzbeschreibung

DIGITUS<sup>®</sup> CAT 6<sub>A</sub>, Klasse E<sub>A</sub> Desktop Patch Panel, geschirmt, 1HE, 12-Port, Farbe Schwarz (RAL 9005)


### Features

- Klasse E<sub>A</sub>, bis zu 500 MHz, ISO/IEC 11801, EN 50173
- 10 Gbit Ethernet
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl, gem. EN1.4301
- Geschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
- Fixierungsmöglichkeit für Kabelbinder
- Zentraler Erdungsanschluss
- Desktop Version zur Verwendung in SOHO-Anwendungen (Small Office, Home Office)





### Produktübersicht

Die Desktop Patch Panel von DIGITUS<sup>®</sup> sind die ideale Lösung für SOHO-Anwendungen (Small Office, Home Office), bei denen 10 Gbit benötigt werden.

### Produktabbildungen

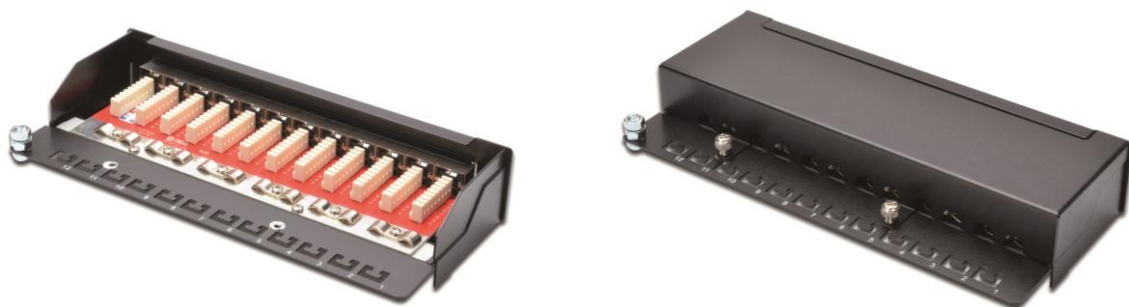

## Technische Zeichnungen

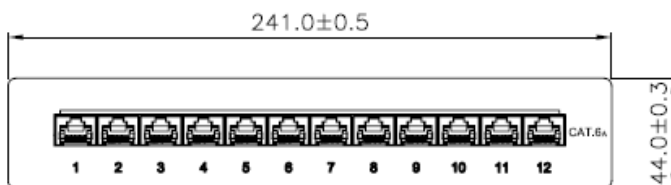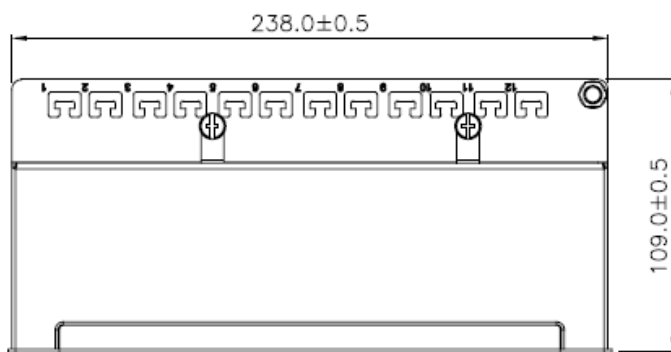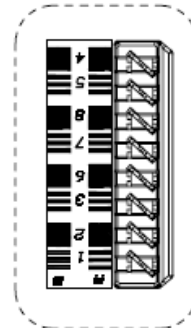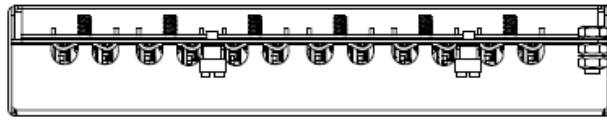

### Artikelnummer Information

DN-91612SD-EA DIGITUS® CAT 6<sub>A</sub>, Klasse E<sub>A</sub>, Desktop Patch Panel, geschirmt, 12-Port RJ45, 8P8C, LSA

### Weitere Desktop Patch Panel von DIGITUS®

DN-10001 DIGITUS® CAT 5e Desktop Patch Panel, geschirmt, 8x vollgeschirmte RJ45 Buchsen  
 DN-91608SD DIGITUS® CAT 6 Desktop Patch Panel, geschirmt, Klasse E, 8-Port RJ45, 8P8C, LSA, Farbe Schwarz (RAL 9005)

### Artikelnummer Information - Zubehörartikel

DN-LSA-PT DIGITUS® LSA-Auflegewerkzeug  
 DN-94014 DIGITUS® Seitenschneider, Schneidbereich 0,7 mm Öffnung, für präzises und einfaches schneiden, kompaktes Design, ergonomischer Griff (Gelb)  
 DN-94015 DIGITUS® Seitenschneider, 5" Seitenschneider für bündiges abschneiden, Größe 20-24 AWG  
 DN-CT-10M-20 Velcro Klettband, 20 mm breit, für strukturierte Verkabelung, 10 m Rolle, Farbe Schwarz