



HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Version	mk1
Lampentyp	TL/TL5/PL-L
Anzahl Lampen	1 piece [1]
Lampenleistung	24
Netzspannung	230-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Gehäuse	SH
Lebensdauer 90%	25000 hr

• Betriebseigenschaften

Automatischer Neustart	Ja
Maximale Entzündungszeit	0.5 (max) s
Netzspannungssicherheit	-10%/+10%
Netzspannung (AC)	-8%/+6%
Verlustleistung	1.9-2.2 W
PowerFactor 100%	0.64 -
Leistungsabg.	
Batteriespannung	194-254 V
Lampenzündung	
Überspannungsschutz 320Vac	0.03 hr
Max.Anz.VG je Sicherung (B16A)	60 x

• Verdrahtungskennndaten

Farbe der Eingangsklemme	Orange
Farbe der Ausgangsklemme	Grey
Type der Eingangsklemme	Insert

Type der Ausgangsklemme	Insert
Max.	1.50 m
Max.	0.30 m
Streifenlänge	8.0-9.0 mm
Wcs Eingangsterminals	0.50-1.50 mm ²
Wcs Ausgangsterminals	0.50-1.50 mm ²

• Temperaturkennndaten

F-Kennzeichnung	Yes
T-case maximum	75 (max) C
T-ambient	-10 (min), 40 (max) C

• Produktabmessungen

Länge A1	94.0 mm
Befestig.-lochabst.	84.0 mm
Länge A2	
Breite B1	40.0 mm
Höhe C1	22.0 mm
Befestig.-lochabst.	10.0 mm
Höhe C2	
Befestigungslochdurchmesser D1	4.4 mm

• Zulassung & Anwendungseigenschaften

CE Kennzeichnung	Yes
ENEC Zertifikat	nein
VDE Zertifikat	Yes
UL Zertifikat	No
CB Zertifikat	Yes

PHILIPS


HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

• Produktdaten

Bestellnummer 536389 30
 Produktcode 871150053638930
 Produktname HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L
 230-240V
 Bestellbezeichnung HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L
 230-240V
 Anzahl pro Verpackung 1
 Verpackungskonfiguration 50

Verpackungsanzahl pro Umverpackung 50
 Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500536389
 Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500536396
 12 NC 913700417966
 Nettogewicht pro Stück 0.040 kg

Abmessungsskizzen

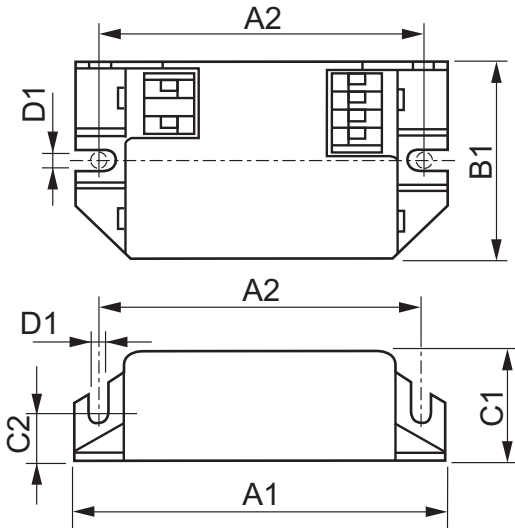

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	C2 (Norm)	D1 (Norm)
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94.0	84.0	40.0	22.0	10.0	4.4



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2014, Februar 10
 Änderungen vorbehalten