


 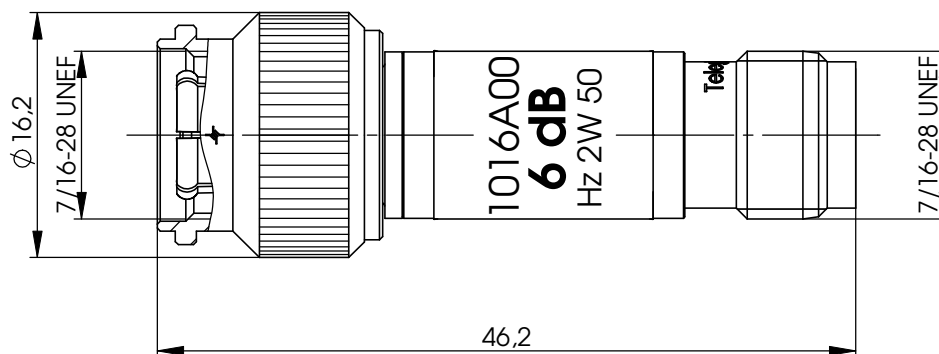


50 Ω
0-10 GHz
6 dB

frequency / Frequenz	return loss / Rückflusssdämpfung	insertion loss tolerance / Einfügedämpfung Toleranz
1 GHz	32 dB	± 0,2
4 GHz	27 dB	
6 GHz	23 dB	± 0,4
8 GHz	20 dB	
10 GHz	15 dB	± 0,8

2W at 40°C ambient temperature/
bei 40°C Umgebungstemperatur

-40°C / +100°C
IP 67 (IEC 60529)
2002/95/EC

				2009	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	25.06.	GE			Oberfläche/ finish
				gepr./ appr.	25.06.09	BJ			
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title TNC Attenuator TNC-Dämpfungsglied				 Telegärtner
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01016A0005			
Änd./ rev. history	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces	 Maße/ dimensions: mm			
						Original : DIN A4			
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1			