


HGSM 16-E Pack

Kabelverschraubung, Edelstahl

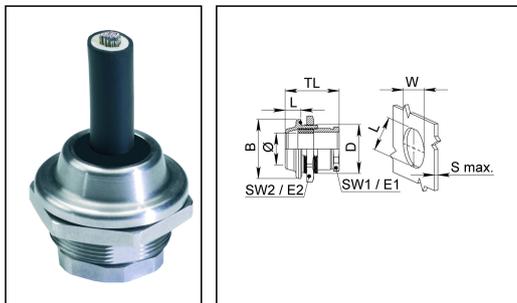

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	120 °C
Einsatztemp. kurzzeitig	140 °C
Schutzart	IP 68, 5 bar 30 min, IP 69K
Gewindeart	M
Durchmesser Anschlussgewinde D	16
Steigung	0,75
Durchmesser Kabel max	9 mm
Durchmesser Kabel min	2 mm
Schlüsselweite SW1	12 mm
Schlüsselweite SW2	19 mm
Eckmaß E1	13 mm
Eckmaß E2	21 mm
LxWxS (max)	14,5x16x5
BxL	21x7
Gesamtlänge TL	17,5 mm - 24,5 mm
Hinweis	- Inkl. Dichtung, Gegenmutter
WISKA-Bestellnr.	10101854
Typ	HGSM 16-E Pack
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000441

01.06.2015