

A

Designgehäuse „Frame“

B

C

D

E

F

G


H

I

K

L

M

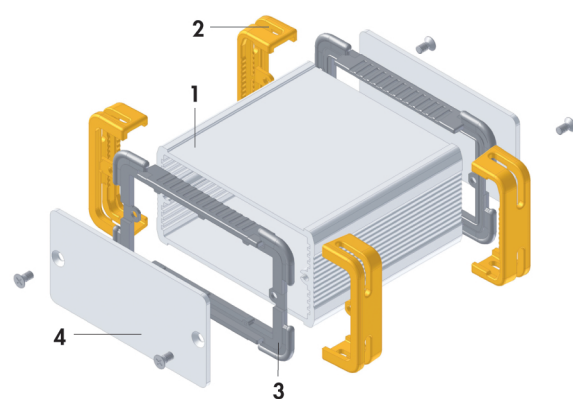

Lieferumfang:

1 = 1 x Basisprofil

2 = 4 x Kunststoff-Abdeckung (ähnlich **RAL 1007**)

3 = 2 x Dichtung (ähnlich **RAL 7005**, kein EMV)

4 = 2 x Deckelplatte (2 mm); Montagematerial

- universelles Tubusgehäuse aus Aluminium mit integrierten Führungsnuten zur Aufnahme von ungenormten Bauteilen oder Leiterkarten
- modernes Design in Kombination mit einer stoßfesten Kunststoffabdeckung und Dichtung für den Einsatz als Tischgehäuse
- Integrationsmöglichkeit von Frontfolien oder Folientastaturen
- EMV-gerechte Ausführung durch elektrisch leitfähige Oberflächen und Dichtungen auf Anfrage
- spezielle Anfertigungen und Bearbeitungen, Modifikationen und Varianten nach Ihren Wünschen
- andere Farben und Oberflächen auf Anfrage

C = lieferbare Innenlängen + 14 mm

Art. Nr.	Maße [mm]					Art. Nr.	Maße [mm]				
	A	B	D	E	n		A	B	D	E	n
FR 55 16 ...	24,0	63,6	43,1	11	1	FR 80 42 ...	53,5	91,0	75,2	36	9
FR 55 25 ...	33,0	63,6	51,0	20	3	FR 94 32 ...	40,0	102,9	90,3	27	7
FR 55 35 ...	43,0	63,6	51,0	30	7	FR 105 52 ...	63,5	116,0	100,3	46	13
FR 69 28 ...	36,0	77,7	65,1	23	5	FR 120 42 ...	53,5	131,0	115,2	36	9
bitte angeben: ... 50 80 100 120 160 200 220 mm						... Oberfläche SA = schwarz eloxiert ME = naturfarbig eloxiert MS = Gehäuse SA, Deckel ME					

Neben der Standardfarbe Narzissengelb (ähn. **RAL 1007**) sind die Kunststoffabdeckungen auch in den Farben beige (ähn. **RAL 1001**), elfenbein (ähn. **RAL 1014**), schwefelgelb (ähn. **RAL 1016**), blutorange (ähn. **RAL 2002**), reinorange (ähn. **RAL 2004**), feuerrot (ähn. **RAL 3000**), verkehrsrot (ähn. **RAL 3020**), rotviolett (ähn. **RAL 4002**), signalblau (ähn. **RAL 5005**), taubenblau (ähn. **RAL 5014**), himmelblau (ähn. **RAL 5015**), moosgrün (ähn. **RAL 6005**), verkehrsgrün (ähn. **RAL 6024**), schokoladenbraun (ähn. **RAL 8017**) und tiefschwarz (ähn. **RAL 9005**) erhältlich.

N

M 55

Eurogehäuse
Kombinationsgehäuse
Tubusgehäuse
Wärmeableitgehäuse

→ **M 9**
 → **M 11 – 17**
 → **M 23 – 28**
 → **M 46 – 50**

Aluminiumkleingehäuse
Profil-Montage-Gehäuse
Pultgehäuse
Schalengehäuse

→ **M 30 – 39**
 → **M 5 – 7**
 → **M 8**
 → **M 2 – 4**