


Kleingehäuse "TONDO"

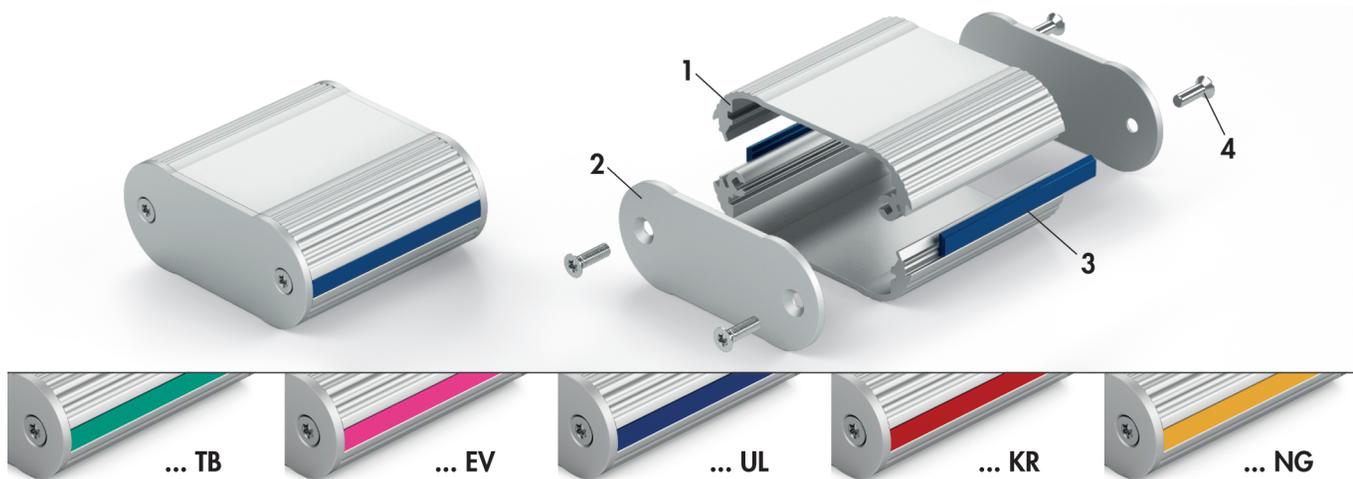

Lieferumfang:

- 1 = 2 x Gehäuseschale
- 2 = 2 x Deckelplatte
- 3 = 2 x Kunststoff-Designleiste
- 4 = Montagematerial

- handliches Kleingehäuse aus gegeneinander gesteckten Aluminiumprofilen mit 2 mm starken Deckelplatten und seitlich integrierten Kunststoff-Designleisten
- Führungsnuten zur Aufnahme von ungenormten Leiterplatten, seitlich im Profil 1,6 mm und mittig 1,8 mm
- Integrationsmöglichkeiten von Folientastaturen
- Designleisten in den Farben türkisblau (ähn. RAL 5018), erikaviolett (ähn. RAL 4003), ultramarinblau (ähn. RAL 5002), karminrot (ähn. RAL 3002) und narzissengelb (ähn. RAL 1007) erhältlich
- spezielle Bearbeitungen, Sonderlängen, Oberflächen und Farben auf Anfrage
- Lieferung als zerlegter Bausatz

Art. Nr.		
TON 49 20 ...		
Art. Nr.		
TON 61 26 ...		
Art. Nr.		
TON 86 36 ...		
bitte angeben:	... Länge 50 80 100 mm	... Oberfläche SA = schwarz eloxiert ME = naturfarbig eloxiert
		... Farbe Designleiste TB = türkisblau EV = erikaviolett UL = ultramarinblau KR = karminrot NG = narzissengelb

Profil als Meterware → M 41

Designgehäuse Chac
Designgehäuse Eurotainer
Designgehäuse Secco
Designgehäuse Frame

→ M 57
→ M 58
→ M 54
→ M 55 - 56

EMV-Dichtungen
Kombinationsgehäuse
Wärmeableitgehäuse
Tubusgehäuse

→ M 61 - 63
→ M 11 - 17
→ M 46 - 50
→ M 23 - 28

M 40

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N