


DIGITUS® PLUG&VIEW

safe & secure – anywhere. anytime.

DIGITUS® Plug&View OptiGuard

DN-16049
EAN 4016032362944

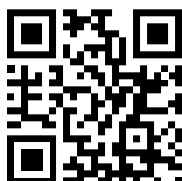

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie via QR-Code oder auf www.plug-view.com



DIGITUS® Plug&View App
für Apple iOS und Google Android



DIGITUS® Plug&View OptiGuard

Diese IP-Kamera aus der Plug&View-Serie von DIGITUS® ist der neue Wächter für Ihren Garten, Garagenhof oder Eingangsbereich. Die OptiGuard ist dank ihres IP66-Gehäuses bestens für den Außeneinsatz geeignet. Sie ist ebenso schmal wie unauffällig und ermöglicht Ihnen einen fokussierten Blick auf einsame Ecken oder potentielle Zugänge auf Ihrem Grundstück. Der 2-Megapixel CMOS-Sensor mit Infrarot-LEDs sorgt für eine überzeugende Videoauflösung bei Tag und Nacht. So können Sie beruhigt schlafen gehen. Die Plug&View Kamera ist selbstverständlich mit PC, Notebook und dank der kostenfreien DIGITUS® Plug&View App auch mit einem Tablet oder Smartphone kompatibel, wodurch Sie die Überwachungsbilder jederzeit von unterwegs aus abrufen können. Die Installation erfolgt zum Beispiel ganz einfach und schnell über QR-Code-Scanning. Die Kamera lässt sich per Wireless LAN kabellos betreiben, der neueste 11n Standard sorgt dabei für eine flüssige Übertragung.

Ihre Plug&View IP-Kamera mit outdoor-geeignetem IP 66-Gehäuse und einfacher Installation

- 3 einfache Installationsschritte: 1. Netzwerk-Verbindung herstellen, 2. App installieren oder Kamera auf www.plug-view.com registrieren, 3. Fertig!
- Inklusive 4 GB internem Speicher für Video- und Bildaufzeichnung
- Bullet-Kamera für den „Tag & Nacht“-Einsatz im Außenbereich
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat

- 2-Megapixel Videoauflösung (Full HD 1.920 x 1.080, HD720 1.280 x 720)
- IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz
- Inklusive 4 GB internem Speicher für Video- und Bildaufzeichnung
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für „Tag & Nacht“-Überwachung
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Einfache Montage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als Full HD
- Betriebstemperatur: -20 to +60 °C
- Stromversorgung (±10 %): DC12 V / 1 A
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Objektiv: F1,5 / 3,6 mm
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 69°
- WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere Verschlüsselung für Ihre Wireless-Verbindung
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung
- Abmessungen (mm): 180 (L) x 60 (B) x 65 (H)

Verpackungsinhalt:

- IP-Kamera
- Produkt Support CD-ROM
- Montagesatz
- Netzteil
- Inklusive 4 GB internem Speicher

