



# PROXTREME

## BETON- UND NATURSTEINBOHRER

Unser bester Schlagbohrer für extreme Anforderungen in Beton und Naturstein.




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Stark. Ausdauernd. Komfortabel: Das Multitalent für Beton und alle Natursteine mit überlegener Leistung
- Hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten
- 3-kant „Tri“-Aufnahme verhindert „Durchrutschen“ im Bohrfutter
- Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte und hochfester Kopfflötung
- Speziell für anspruchsvolle Bohrungen z.B. in Beton, Granit, Marmor und Hochlochziegeln
- Extrem hohe Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign
- Heller Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften und Bruchsicherheit
- Ausgelegt als Drehbohrer, auch zum Schlagbohren geeignet





Infos Website

Produktgruppe  
**3750**

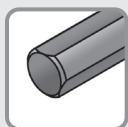

TRI

  
Durchmesser  
4–14 mm



PROFESSIONAL  
**PLUS**



 Drehbohren



| Art.<br>4010159- |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 28245 1          | 4                                                                                 | 45                                                                                | 115                                                                               | 1                                                                                 |
| 28247 5          | 5                                                                                 | 50                                                                                | 115                                                                               | 1                                                                                 |
| 28656 5          | 5                                                                                 | 135                                                                               | 200                                                                               | 1                                                                                 |
| 28249 9          | 6                                                                                 | 60                                                                                | 125                                                                               | 1                                                                                 |
| 28250 5          | 6                                                                                 | 110                                                                               | 175                                                                               | 1                                                                                 |
| 28657 2          | 6                                                                                 | 185                                                                               | 250                                                                               | 1                                                                                 |
| 28252 9          | 7                                                                                 | 60                                                                                | 125                                                                               | 1                                                                                 |
| 28253 6          | 8                                                                                 | 80                                                                                | 145                                                                               | 1                                                                                 |
| 28658 9          | 8                                                                                 | 185                                                                               | 250                                                                               | 1                                                                                 |
| 28254 3          | 9                                                                                 | 80                                                                                | 145                                                                               | 1                                                                                 |
| 28255 0          | 10                                                                                | 80                                                                                | 145                                                                               | 1                                                                                 |
| 28659 6          | 10                                                                                | 185                                                                               | 250                                                                               | 1                                                                                 |
| 28256 7          | 12                                                                                | 90                                                                                | 150                                                                               | 1                                                                                 |
| 28257 4          | 14                                                                                | 90                                                                                | 150                                                                               | 1                                                                                 |

## MISCHSET



| Art.<br>4010159- |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 28813 2          | Cera Expert 6 x 60/124<br>8 x 80/145<br>ProXtreme 6 x 120 / 8 x 125mm               | 4                                                                                   |

## PROXTREME KASSETTEN

|    | Art.<br>4010159- |  |  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| *1 | 28262 8          | 5 x 50/115 / 6 x 60/125<br>8 x 80/145mm                                             | 3                                                                                   |
| *2 | 28263 5          | 5 x 50/115 / 6 x 60/125<br>8 x 80/145<br>10 x 80/145mm                              | 4                                                                                   |
| *3 | 28264 2          | 4 x 45/115 / 5 x 50/115<br>6 x 60/125 / 8 x 80/145<br>10 x 80/145mm                 | 5                                                                                   |



\*1



\*2



\*3



| Art.<br>4010159- |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 28816 3          | Cera Expert Highspeed<br>Ø 6/8/10<br>ProXtreme Ø 6/8/10                               | -                                                                                     | -                                                                                     | 6                                                                                     |