



A Haltesystem für SnapShot Multi

Das patentierte DÖRR Haltesystem ermöglicht eine sehr schnelle und einfache Montage der Kameras an Bäumen, Wänden uvm. Die Kamera rastet im Haltesystem ein, hält sicher und ist für einen Standortwechsel rasch wieder entnommen. Der Kugelkopf mit Feststellschraube sorgt für eine flexible Ausrichtung der Kamera. Die Halterung ist um 360° drehbar und 30° in alle Richtungen neigbar.

- Abmessungen: ca. 105 x 60 x 70 mm
- Gewicht: 110 g, Farbe: camouflagé

SnapShot Multi Holding Fixture

The patented DÖRR holding fixture is designed for fast and easy mounting of cameras at trees, walls and more. The camera clicks into the holding fixture; it is held firmly and can be removed for a fast change of the place of action. Thanks to the ball head, the camera can be directed with great flexibility. The fixture's ball head is rotatable by 360° and swivels up to 30° in all directions.

- Measurements: approx. 105 x 60 x 70mm
- Weight: 110 g, colour: camouflagé

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
A 204490	4000461080425	16,90

B UNI-1 Universaladapter für Haltesystem SnapShot Multi

Passend für alle Wild- und Überwachungskameras, die über ein ¼ Zoll Anschlussgewinde verfügen. Kann mit dem patentierten DÖRR Haltesystem oder Universal Befestigungsgurt BG-150 (beides optional) montiert werden.

Hinweis: Der Abstand zwischen der Kamerarückseite zum Anschlussgewinde darf max. 36 mm betragen.

- Abmessungen ca. 115 x 80 x 73 mm,
- Gewicht: 90 g; Farbe: oliv

UNI-1 Universal Adapter for Holding Fixture SnapShot Multi

Suitable for all game and surveillance camera featuring a ¼" connector screw mount. Can be mounted on the patented DÖRR holding fixture or with the universal fixing belt BG-150 (both optional).

Note: The distance between the rear side of camera and the screw mount should not exceed 36 mm.

- Measurements: approx. 115 x 80 x 73 mm
- Weight: 90 g; colour: olive

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
B 204495	4000461081569	12,90

C BG-150 Universal Befestigungsgurt

Befestigungsgurt mit komfortablem Klemmverschluss für Haltesystem SnapShot Multi und alle Wild- und Überwachungskameras mit Gurtdurchführung.

- Abmessungen: ca. 150 x 2,5 cm
- Gewicht: 41 g; Farbe: schwarz

Universal Fixing Belt BG-150

Fixing belt with comfortable clip closure. Suitable for the SnapShot Multi Holding Fixture and all game and surveillance cameras featuring a belt loop.

- Measurements: 150 x 2,5 cm
- Weight: 41 g; colour: black

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
C 204497	4000461082023	4,99

D Universal Metallschutzgehäuse GH-1

Für universellen Einsatz mit den DÖRR Kamera-modellen SnapShot Extra, Mobil, Multi, Multi 3G 16 MP HD und Wildcam X12, X30, X42. Das robuste Metallgehäuse schützt die Wildkamera gegen Diebstahl, Vandalismus und Witterungseinflüssen. **Made in Germany.** Pulverbeschichtete Oberfläche.

- Abmessungen: 18 x 14,3 x 7,5 cm
- Gewicht: 1015 g; Farbe: RAL 6014

GH-1 Universal Metal Housing

Suits the DÖRR camera models SnapShot Extra, Mobil, Multi, Multi 3G 16 MP HD and Wildcam X12, X30, X42. The robust metal housing protects the game camera against theft, vandalism & the influence of weather. **Made in Germany.** Powder-coated surface.

- Measurements: 18 x 14,3 x 7,5 cm
- Weight: 1015 g; colour: RAL 6014

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
D 204466	4000461080913	69,00

E Metallschutzgehäuse GH-M

Für DÖRR SnapShot Mini 5.0, Mini 12 MP HD & SnapShot Limited Serien. Das robuste Metallgehäuse schützt die Wildkamera gegen Diebstahl, Vandalismus und Witterungseinflüssen. **Made in Germany.** Pulverbeschichtete Oberfläche.

- Abmessungen: 15 x 11,5 x 7,2 cm
- Gewicht: 746 g; Farbe: RAL 6014

GH-M Metal Housing

Suits the DÖRR SnapShot Mini 5.0, Mini 12 MP HD & SnapShot Limited series. The robust metal housing protects the game camera against theft, vandalism & the influence of weather. **Made in Germany.** Powder-coated surface.

- Measurements: 15 x 11,5 x 7,2 cm
- Weight: 746 g; colour: RAL 6014

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
E 204467	4000461082610	59,00

F Multipower Blei-Akku 6V 4,5Ah

Für SnapShot Wildkameras und Futterstreuer X42.

- Maße: 70 x 47 x 107 mm
- Gewicht: 907 g

Multipower PBQ Battery 6V 4,5Ah

For SnapShot game cameras and feeder X42.

- Measurements: 70 x 47 x 107 mm
- Weight: 907g

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
F 204348	4042883392267	22,90

G Netzadapter 220 - 240V

Für SnapShot Wildkameras.

AC Adapter 220 - 240V

For SnapShot game cameras.

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
G 204407	4000461071164	19,90


H Batteriekabel

Für SnapShot Wildkameras 3 m, 6V.

Battery Cable

For SnapShot game cameras 3 m, 6V.

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
H 204363	4000461049101	11,40

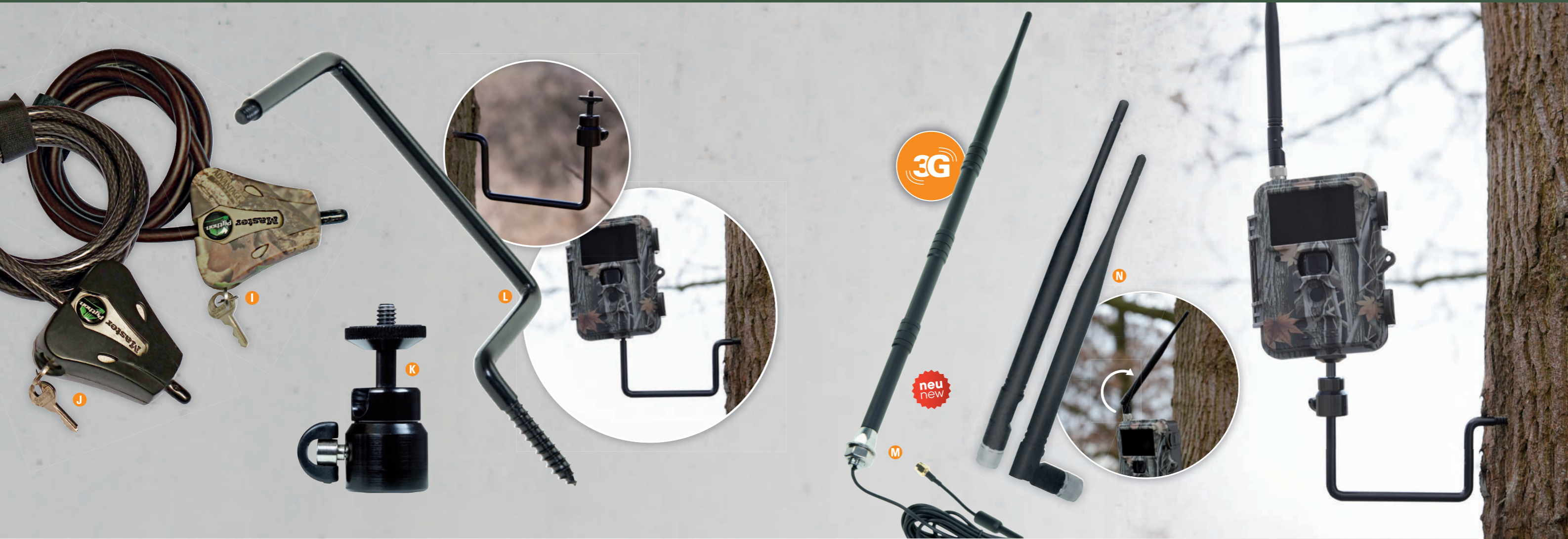

I MASTER LOCK PYTHON Kabelschloss

- J Schützt Überwachungs- und Wildkameras vor Diebstahl.
- Wetterfest durch Vinylbeschichtung
 - Abmessungen: 180 cm x 8 mm
 - Gewicht: 382 g

MASTER LOCK PYTHON Locking Cable

- Protects game and surveillance camera from theft.
- Weatherproof Vinyl coating
 - Measurements: 180 cm x 8 mm
 - Weight: 382 g

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
I 204450	071649223686	34,90
J 204451	3520190922649	25,90

K MK-48 Mini Kugelkopf

- Ideal zum Ausrichten von Kameras in Kombination mit der DÖRR Baumschraube für Wildkameras.
- Höhe: 48 mm, ø 22 mm
 - Gewicht: 42 g
 - Max. Last: 1,5 kg
 - Kameraaufnahme: ¼"
 - Stativgewinde: ¼"

MK-48 Mini Ball Head

- In combination with DÖRR ¼" tree screw-game cameras can be aligned more precisely.
- Height: 48 mm, ø 22 mm
 - Weight: 42 g
 - Max. load: 1,5 kg
 - Camera mount: ¼"
 - Tripod mount: ¼"

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
K 386015	4000461078927	9,90

L Baumschraube ¼"

- Zur Montage Ihrer Wild- und Überwachungskamera einfach in einen Baum einschrauben. Passend für alle gängigen Wild- und Überwachungskameras mit ¼" Anschlussgewinde.
- Abmessungen: 19 x 7,6 cm, ø 8 mm,
 - Gewicht: 112 g

Tree Screw ¼"

- To mount your game or surveillance camera, simply screw into tree. Suitable for all game and surveillance cameras with ¼" socket.
- Measurements: 19 x 7,6 cm, ø 8 mm
 - Weight: 112 g

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
L 204465	4000461078941	14,90

M GSM/3G Antenne mit Kabel 3 m für SnapShot Mobil 5.1, Multi 3G 16 MP HD

- Mit dem extra langen Kabel kann die Antenne exponiert angebracht werden und sorgt so für hervorragenden Empfang. Ideal für Regionen mit schwacher Netzabdeckung.
- Frequenzbereiche: 824 - 960 MHz, 1710 - 2200 MHz
 - Antennengewinn: 13 dBi, Impedanz 50 Ω
 - Betriebstemperatur: -20 bis 65°C
 - Kabellänge: 3 m; Antennenhöhe: 45,5 cm; Gewicht: 238 g
 - Inklusive Montageplatte und Schrauben
 - Wasserdichtes Antennengehäuse

GSM/3G Directional Antenna with 3 m Cable for SnapShot Mobil 5.1, Multi 3G 16 MP HD

- The extra-long cable allows mounting of the antenna in exposed position. This guarantees perfect reception. Ideal for areas with low network coverage.
- Frequency ranges: 824 - 960 MHz, 1710 - 2200 MHz
 - Antenna gain: 13 dBi; Impedance: 50 Ω
 - Operation temperature -20 to 65°C
 - Cable length: 3 m, antenna height: 45,5 cm; weight: 238 g
 - Includes mounting plate and screws
 - Waterproof antenna housing

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
M 204416	4000461080579	34,90

Conrad-Artikel-Nr. 1378395

N GSM Knickantenne für SnapShot Mobil 5.0/5.1/ Multi 3G 16 MP HD

- Leistungsstarke Knickantenne für Regionen mit schwacher Netzabdeckung.
- Antennengewinn: 5,0 dBi
 - Impedanz: 50 Ω
 - Abmessungen: 21 x 1,2 cm
 - Gewicht: 32 g

GSM Directional Antenna for SnapShot Mobil 5.0/5.1/ Multi 3G 16 MP HD

- Powerful directional antenna for areas with low network coverage.
- Antenna gain: 5,0 dBi
 - Impedance: 50 Ω
 - Measurements: 21 x 1,2 cm
 - Weight: 32 g

Artikel Nr Item No	EAN13 EAN13	UVP € MSRP €
N 204415	4000461075308	14,90