

2-Leiter-Durchgangsklemme

Artikelnummer: 285-1185



2-Leiter-Durchgangsklemme

Kaufmännische Daten	
Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	285-1185
GTIN / EAN	
Inhalt	1
Verpackungseinheit	25
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges	
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Farbe	grau
Bemessungsdaten gemäß 1	IEC/EN 60947-7-1
Verschmutzungsgrad (1)	3
Bemessungsspannung EN (1) [V]	1000 [V]
Bemessungsstoßspannung (1) [kV]	12 [kV]
Nennstrom (1) [A]	353 [A]
Bemessungsspannung EN (2) [V]	1500 [V]
Anschluss technik 1	POWER CAGE CLAMP
Nennquerschnitt 1	185 mm ²
eindrähtig, anschließbar 1	50 ... 185 mm ² / 1/0 AWG ... 350 kcmil
mehrdrähtig, anschließbar 1	50 ... 185 mm ² / 1/0 AWG ... 350 kcmil

Technische Daten	
<i>feindrchtig, anschliebar 1</i>	<i>50 ... 185 mm² / 1/0 AWG ... 350 kcmil</i>
<i>feindrchtig mit Aderendhule mit Kunststoffkragen 1</i>	<i>50 ... 150 mm² / 1/0 AWG ... 300 kcmil, 45 mm</i>
<i>feindrchtig mit Aderendhule ohne Kunststoffkragen 1</i>	<i>50 ... 185 mm² / 1/0 AWG ... 350 kcmil</i>
<i>Abisolierlnge 1</i>	<i>42 mm / 1.65 in</i>
<i>Verdrahtungsart</i>	<i>Seitliche Verdrahtung</i>
<i>Bauform</i>	<i>horizontale Bauform</i>
<i>Beschriftungsebene</i>	<i>Seitliche Beschriftung</i>
<i>Isolierwerkstoff</i>	<i>PA 6.6 V0</i>
<i>Gewicht [g]</i>	<i>534.9 [g]</i>
<i>Breite</i>	<i>32 mm / 1.26 in</i>
<i>Hohe ab Oberkante Tragschiene</i>	<i>116 mm / 4.567 in</i>
<i>Tiefe</i>	<i>133 mm / 5.236 in</i>
<i>Montageart</i>	<i>Tragschiene DIN 35 x 15</i>
<i>Sicherheitshinweis 1</i>	<i>nur auf Tragschiene DIN 35 x 15</i>

Zubehor


<i>Brcker</i>		
<i>Art.-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>VPE (UVPE)</i>
285-1171	Querbrcker; isoliert; Nennstrom 309 A	5


<i>Warnabdeckung</i>		
<i>Art.-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>VPE (UVPE)</i>
285-1177	Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil	25

<i>Fingerschutzabdeckung</i>		
<i>Art.-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>VPE (UVPE)</i>
285-1178	Fingerschutzabdeckung; dient als Berhrungsschutz fur nicht belegte Klemmstellen und Brckerschlitze; fur Hochstromklemmen 185 mm ²	25

<i>Allgemeines Zubehor</i>		
<i>Art.-Nr.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>VPE (UVPE)</i>
285-1169	Drehstromset; mit Hochstromklemmen 185 mm ²	1

Bilder & Zeichnungen

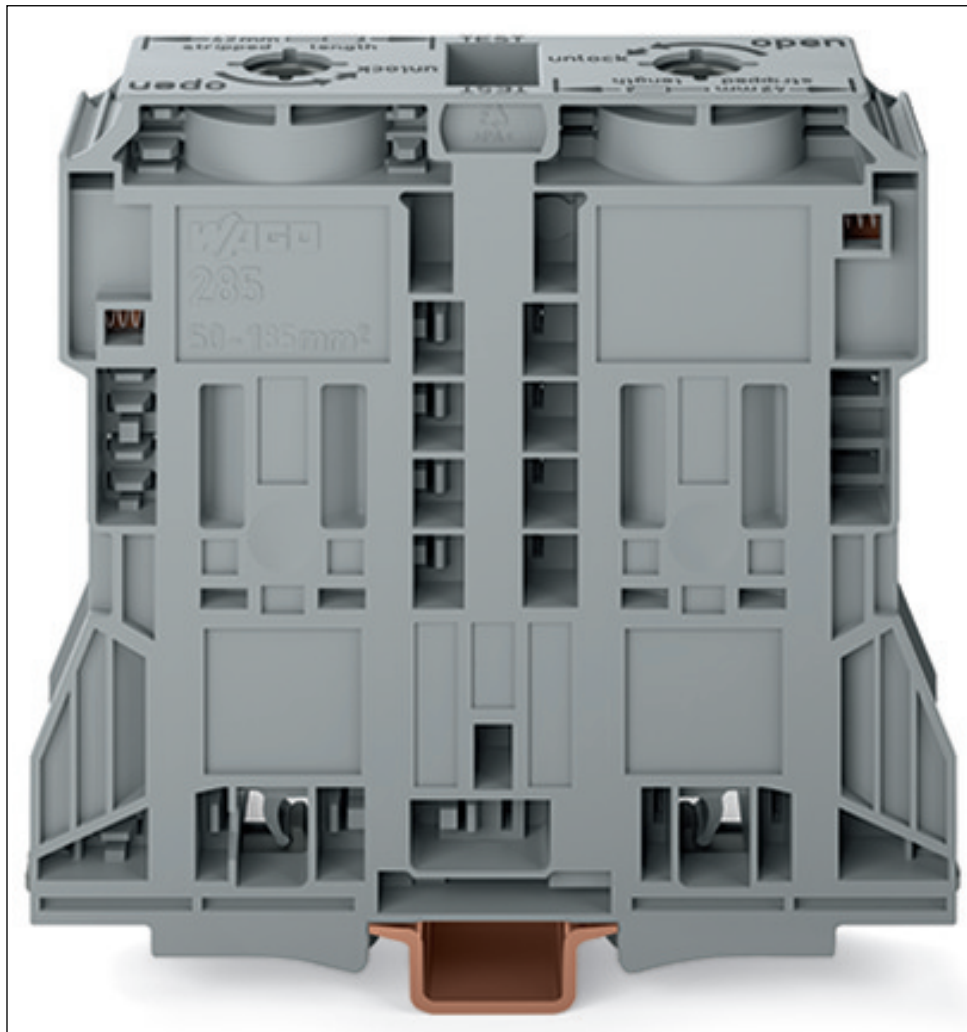

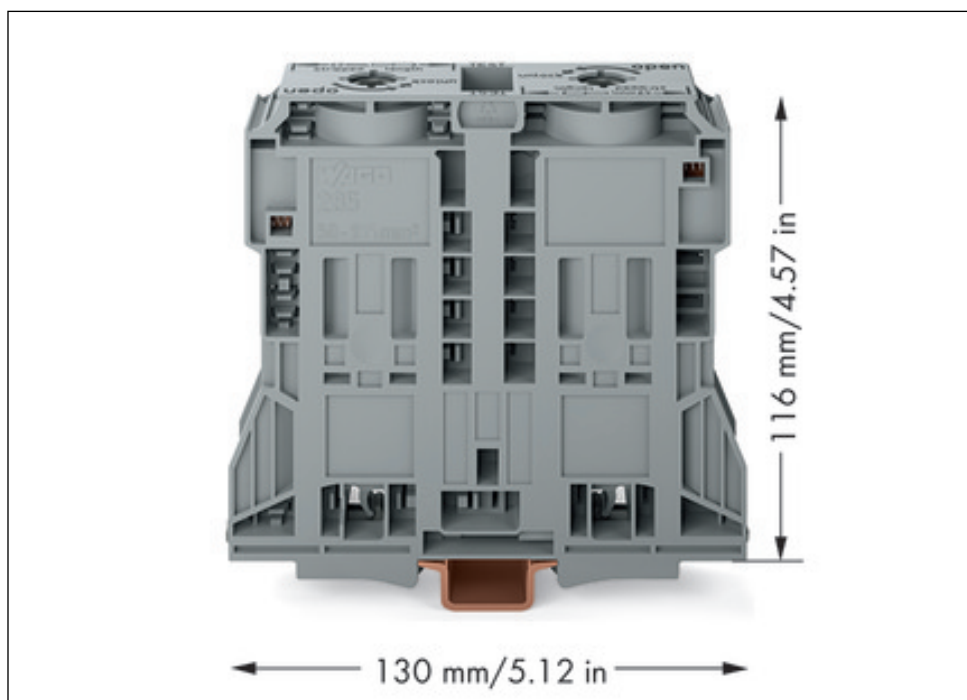

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.