


2-Leiter-Schutzleiterklemme

Artikelnummer: 285-1187

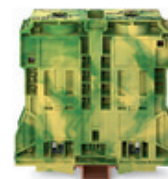

2-Leiter-Schutzleiterklemme

| Kaufmännische Daten | |
|---------------------|----------|
| Lieferant | WAGO |
| Art.-Nr. | 285-1187 |
| GTIN / EAN | |
| Inhalt | 1 |
| Verpackungseinheit | 25 |
| Kundenartikelnummer | |

Anmerkungen

Technische Daten

| Sonstiges | |
|--|---|
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 2 |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 1 |
| Farbe | grün-gelb |
| Bemessungsdaten gemäß 1 | IEC/EN 60947-7-2 |
| Anschluss technik 1 | POWER CAGE CLAMP |
| Nennquerschnitt 1 | 120 mm ² |
| eindräftig, anschließbar 1 | 50 ... 120 mm ² / 1/0 AWG ... 250 kcmil |
| mehrdräftig, anschließbar 1 | 50 ... 120 mm ² / 1/0 AWG ... 250 kcmil |
| feindräftig, anschließbar 1 | 50 ... 120 mm ² / 1/0 AWG ... 250 kcmil |
| feindräftig mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen 1 | 50 ... 120 mm ² / 1/0 AWG ... 250 kcmil, 45 mm |
| feindräftig mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen 1 | 50 ... 120 mm ² / 1/0 AWG ... 350 kcmil |
| Abisolierlänge 1 | 42 mm / 1.65 in |
| Verdrahtungsart | Seitliche Verdrahtung |

| Technische Daten | |
|--------------------------------------|---|
| <i>Bauform</i> | <i>horizontale Bauform</i> |
| <i>Beschriftungsebene</i> | <i>Seitliche Beschriftung</i> |
| <i>Isolierwerkstoff</i> | <i>PA 6.6 V0</i> |
| <i>Breite</i> | <i>32 mm / 1.26 in</i> |
| <i>Höhe ab Oberkante Tragschiene</i> | <i>116 mm / 4.567 in</i> |
| <i>Tiefe</i> | <i>132 mm / 5.197 in</i> |
| <i>Montageart</i> | <i>Tragschiene DIN 35 x 15</i> |
| <i>Sicherheitshinweis 1</i> | <i>nur auf Tragschiene DIN 35 x 15; 2,3 mm dick, Kupfer</i> |

Zubehör

| <i>Brücker</i> | | |
|----------------|--|------------|
| Art.-Nr. | Beschreibung | VPE (UVPE) |
| 285-1171 | Querbrücker; isoliert; Nennstrom 309 A | 5 |


| <i>Warnabdeckung</i> | | |
|----------------------|---|------------|
| Art.-Nr. | Beschreibung | VPE (UVPE) |
| 285-1177 | Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil | 25 |

| <i>Fingerschutzabdeckung</i> | | |
|------------------------------|--|------------|
| Art.-Nr. | Beschreibung | VPE (UVPE) |
| 285-1178 | Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen und Brückerschlitze; für Hochstromklemmen 185 mm ² | 25 |

| <i>Allgemeines Zubehör</i> | | |
|----------------------------|--|------------|
| Art.-Nr. | Beschreibung | VPE (UVPE) |
| 285-1169 | Drehstromset; mit Hochstromklemmen 185 mm ² | 1 |

Bilder & Zeichnungen



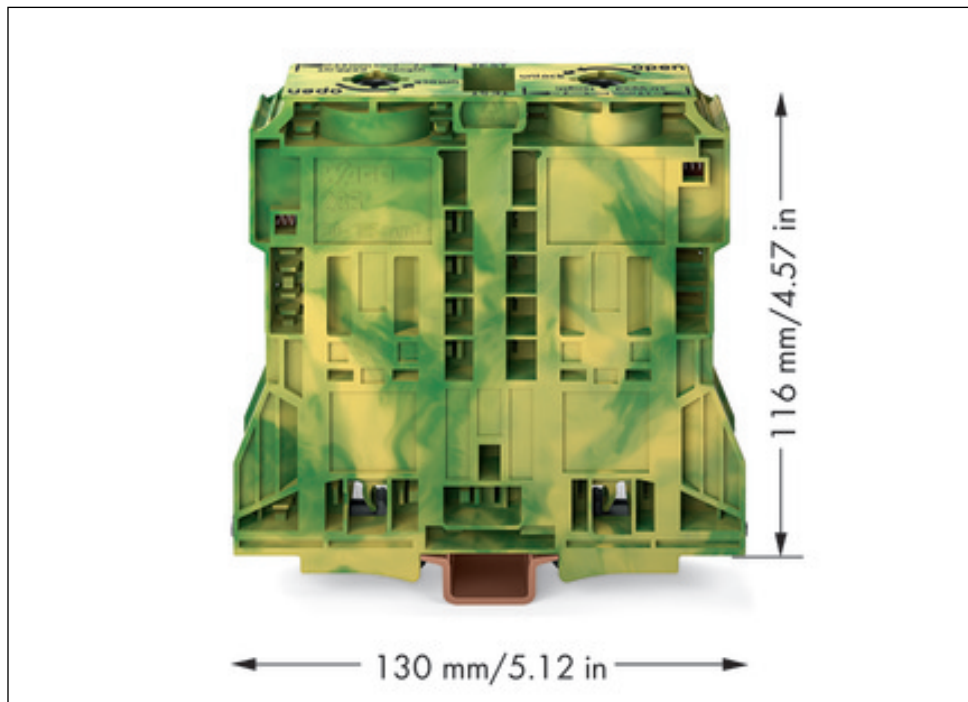

Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.