

# Kabelverschraubung - HC-B-G-M32-ER-AL - 1411444

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



EVO-Metallkabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Serie B, Größe M32, Leitungsdurchmesser 14-21mm


## Artikelbeschreibung

Metall-Kabelverschraubung

## Artikeleigenschaften



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 932431
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

## Technische Daten

### Maße

Schlüsselweite Überwurfmutter	34 mm
Leitungsaußendurchmesser	14 mm ... 21 mm

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C (statisch)

### Allgemein

Art der Verschraubung	M32
Material	Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig
Material Verschraubung	Aluminium
Material Druckschraube	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Material Kabeldichtung	NBR

# Kabelverschraubung - HC-B-G-M32-ER-AL - 1411444

## Technische Daten

### Allgemein

Geschirmt	nein
Gewindeart Anschlussseite	Bajonett B Metall
Gewindeart Dichtungsseite	M32
Anzugdrehmoment-Überwurfmutter	10,00 Nm

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

### ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

beantragte Approbationen

---


### Approbationsdetails

EAC
-----

## Zeichnungen

## Kabelverschraubung - HC-B-G-M32-ER-AL - 1411444

Maßzeichnung

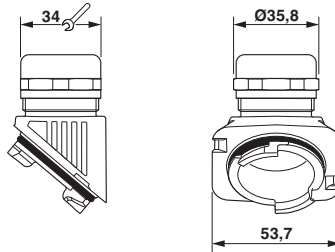

Maßbild

---

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>