

Gehäuse - HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - 1412878

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
 (http://phoenixcontact.de/download)




Sockelgehäuse B24, mit Längsbügel, Material: Aluminium-Druckguss, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stützen: ja, 2x M32, Standard

Artikeleigenschaften



Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Verpackungseinheit | 1 STK |
| GTIN |  4 055626 061276 |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |

Technische Daten

Maße

| | |
|------|-------|
| Höhe | 68 mm |
|------|-------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|---|
| Schutzart Gehäuse (IP) | IP66 |
| | IP69K (ISO 20653:2013-02, bei geeigneter Verschraubung / geeignetem Blindstopfen) |
| | IP67 (bei geeigneter Verschraubung / Blindstopfen) |
| Schutzart Gehäuse (NEMA) | 4 |
| | 4X |
| | 12 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

Allgemein

| | |
|---------|--|
| Hinweis | für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Bauform | B24 |

Gehäuse - HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - 1412878

Technische Daten

Allgemein

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Gehäuseart | Sockelgehäuse |
| Verriegelungsart | mit Längsbügel |
| Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
| Kabelabgang | seitlich |
| Verschraubung | ohne |
| Art der Verschraubung | 2x M32 |
| Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Material Verriegelung | PA |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143423 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000437 |
|----------|----------|

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / GL

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

| |
|-----|
| EAC |
|-----|

| |
|----|
| GL |
|----|

Zubehör

Zubehör

Gehäuse - HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - 1412878

Zubehör

Vollverschraubung

Kabelverschraubung - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 15 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32, Farbe: silberfarben


Kabelverschraubung - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 14 mm ... 21 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M32, Farbe: silberfarben

Zeichnungen

Maßzeichnung

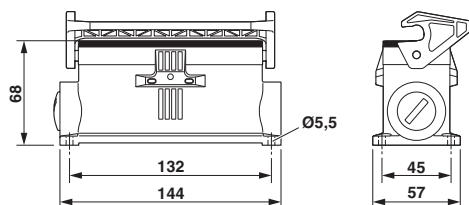

Maßbild