

# Steckverbinder-Set - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL - 1411488

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Steckverbinder-EVO-Set, Serie B10, Metallgehäuse, bestehend aus: Tüllengehäuse 1411455, Anbaugeschäse 1411322, EVO-Verschraubung 1411446, Stiftkontakteinsatz 1407730, Buchsenkontakteinsatz 1407729

## Artikeleigenschaften



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 932882
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

## Technische Daten

### Allgemein

Polzahl	10+PE
Bauform	B10
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Kabelabgang	gerade
Schutzart Gehäuse	IP66
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
	4
	4X
	12
Anschlusstechnik	Push-in-Anschluss
Bemessungsspannung (III/3)	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom	16 A

# Steckverbinder-Set - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL - 1411488

## Set-Inhalt

Kontakteinsatz - HC-B 10-I-PT-F - 1407729



HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B10, 10 + PE polig, Push-in-Anschluss

Kontakteinsatz - HC-B 10-I-PT-M - 1407730



HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B10, 10 + PE polig, Push-in-Anschluss

Gehäuse - HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - 1411455



HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse, EMV-Ausführung, ohne Pulverlackierung, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B10, für Querbügel, Höhe 64 mm, ohne EVO-Verschraubung.

Gehäuse - HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - 1411322



HEAVYCON Anbaugehäuse B10, mit Querbügel, mit Flachdichtung, seewasserbeständiges Aluminium, leitfähige Profildichtung

Kabelverschraubung - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446



EVO-EMV-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Serie B, Größe M25, Leitungsdurchmesser 11-16mm

## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424

# Steckverbinder-Set - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL - 1411488

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440101
------------	----------

### ETIM

ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002636

## Approbationen

### Approbationen

---

#### Approbationen

EAC

---

#### Ex Approbationen

---

#### beantragte Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC
-----

## Zubehör

### Zubehör

#### Gehäusebügel

Querbügel - HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



Ersatzquerbügel für HEAVYCON-EVO-Gehäuse, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24, PA

#### Gerätemarker unbeschriftet

Kunststoffschild - US-EMLP-HA (20X9) - 0830989



 
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm

# Steckverbinder-Set - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL - 1411488


Zubehör

## Zeichnungen

Schemazeichnung




Schemazeichnung

 


Polbild Anschlussseite Stift

Polbild Anschlussseite Buchse

Maßzeichnung

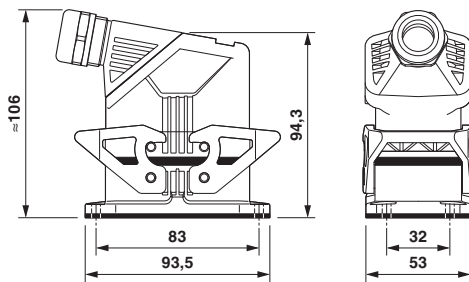


Diagramm

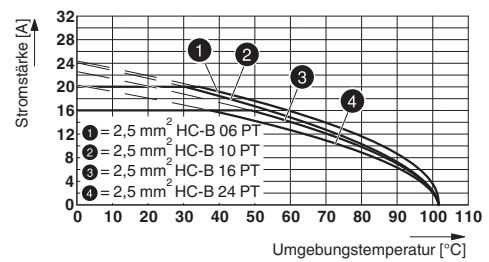

Derating-Diagramm

Maßbild

Maßzeichnung

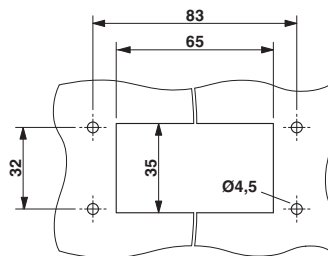

Montageausschnitt