

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL - 1411489

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Steckverbinder-EVO-Set, Serie B16, Metallgehäuse, bestehend aus: Tüllengehäuse 1411460, Anbaugehäuse 1411327, EVO-Verschraubung 1411446, Stiftkontakteinsatz 1407732, Buchsenkontakteinsatz 1407731

Artikeleigenschaften



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 932899
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Allgemein

Polzahl	16+PE
Bauform	B16
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Kabelabgang	gerade
Schutzart Gehäuse	IP66
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
	4
	4X
	12
Anschlusstechnik	Push-in-Anschluss
Bemessungsspannung (III/3)	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom	16 A

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL - 1411489

Set-Inhalt

Kontakteinsatz - HC-B 16-I-PT-F - 1407731



HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B16, 16 + PE polig, Push-in-Anschluss

Kontakteinsatz - HC-B 16-I-PT-M - 1407732



HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B16, 16 + PE polig, Push-in-Anschluss

Kabelverschraubung - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446



EVO-EMV-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Serie B, Größe M25, Leitungsdurchmesser 11-16mm

Gehäuse - HC-STA-B16-BWD-ELC-AL - 1411327



HEAVYCON Anbaugehäuse B16, mit Querbügel, mit Flachdichtung, seewasserbeständiges Aluminium, leitfähige Profildichtung

Gehäuse - HC-EVO-B16-HHFD-EL-AL - 1411460



HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse, EMV-Ausführung, ohne Pulverlackierung, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B16, für Querbügel, Höhe 88 mm, ohne EVO-Verschraubung.

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL - 1411489

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27440101
------------	----------

ETIM

ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002636

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

beantragte Approbationen

Approbationsdetails

EAC

Zubehör

Zubehör

Gehäusebügel

Querbügel - HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



Ersatzquerbügel für HEAVYCON-EVO-Gehäuse, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24, PA

Gerätemarker unbeschriftet

Kunststoffschild - US-EMLP-HA (20X9) - 0830989



 
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL - 1411489


Zubehör

Zeichnungen

Schemazeichnung




Schemazeichnung

 


Polbild Anschlusseite Stift

Polbild Anschlusseite Buchse

Maßzeichnung

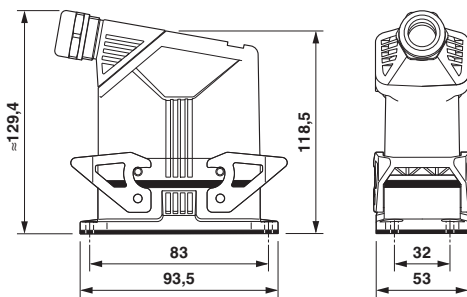


Diagramm

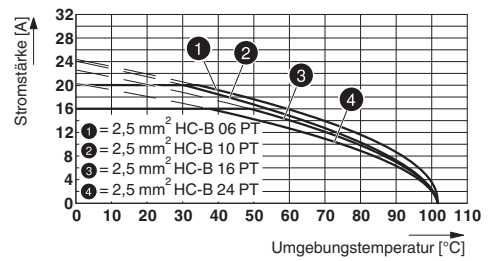

Derating-Diagramm

Maßbild

Maßzeichnung

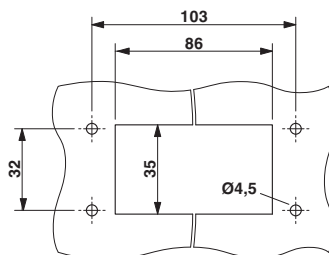

Montageausschnitt