





Laserliner®

ThermoVisualizer Plus



Visualisierung von Temperaturverläufen für die Anwendung im Bauwesen, Elektrotechnik, Industrie und Personendiagnose

Rev.0715

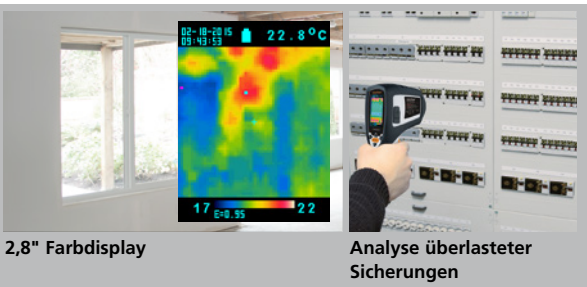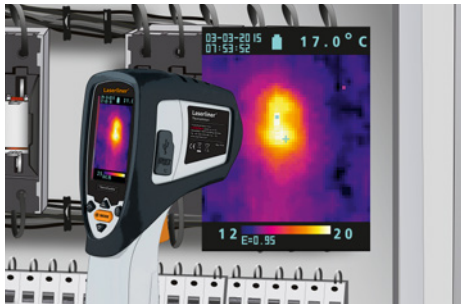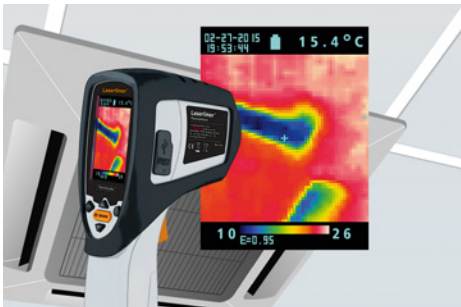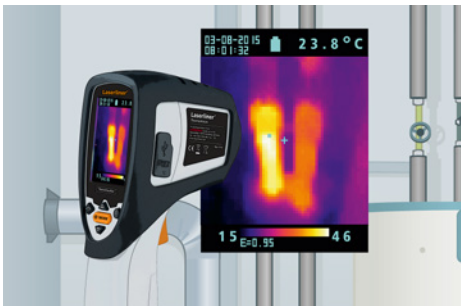

2,8" Farbdisplay

Analyse überlasteter Sicherungen

- **Großes, hochauflösendes 2,8" Farbdisplay** zur Analyse
- Hochwertiger **Infrarot-Sensor** ermöglicht eine schnelle und einfache Messung zur Bewertung von Temperaturprofilen
- **Großer Messbereich** von -20°C bis 250°C
- **Einstellbarer Emissionswertebereich** von 0.01 bis 1.0 für die präzise Messung von Materialeigenschaften
- Messpunkt zur **Temperaturanalyse**, Min/Max-Anzeige, Messdaten zu jeder Bildaufnahme
- Auswählbare **Standard Farbpaletten:** EISEN, REGENBOGEN, HIGH CONTRAST UND GRAUSTUFEN
- **Daten-Speicherung** auf auswechselbarer Micro-SD-Karte
- Einfache, einheitliche Bedienung über gut zugängliche Menütasten

TECHNISCHE DATEN

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IR-SENSOR Thermoarray-Sensor 8-14µm < 0.1°C @ +30°C Temporaufauflösung |
| IR-OPTIK Hochwertiges Infrarotobjektiv 40° x 40° Sichtfeld (FOV), Standard-Fokus 0,5 m - 5 m |
| THERMISCHE EMPFINDLICHKEIT 0,1°C |
| GENAUIGKEIT ±2°C oder ± 2% vom Messwert |
| MESSBEREICH -20°C ... 250°C |
| DISPLAY 2,8" TFT-Farbdisplay, 240 x 320 Pixel |
| BILDWIEDERHOLRATE 9 Bilder / Sek. |
| FORMAT JPEG Format, bis zu 60.000 Bilder / GB |
| SPEICHERFUNKTION Micro-SD-Kartenlaufwerk bis zu 8 GB |
| ANSCHLÜSSE Mini-USB, Micro-SD |
| SCHUTZKLASSE IP54 |
| ARBEITSTEMPERATUR -20°C ... 50°C |
| LAGERTEMPERATUR -40°C ... 70°C |
| RELATIVE LUFTFEUCHTE 15%rH ... 85%rH, nicht kondensierend |
| STROMVERSORGUNG / BETRIEBSDAUER 4 x AA Alkalibatterie / ca. 6 Std. |
| ABMESSUNGEN 97 mm x 74 mm x 234 mm |
| GEWICHT 0,410 kg (inkl. Batterien) |



ThermoVisualizer Plus

- inklusive Tragekoffer
- + Batterien
- + USB-Kabel
- + QuickReporting-Software
- + Micro-SD-Karte

Verpackungsgröße (B x H x T)
340 x 275 x 83 mm

| ARTIKEL | ARTIKEL-NR | EAN-CODE | VE |
|-----------------------|------------|-----------------|----|
| ThermoVisualizer Plus | 082.073A | 4 021563 692712 | 1 |

DISPLAY

2,8" colour TFT

