

Außenbewegungsmelder Typ 18.A1.8.230 0000

Bewegungsmelder zur Wandmontage im Außenbereich mit Schutzart IP 54. Kleine Abmessungen und somit vielseitig einsetzbar und geeignet für jede Umgebung.



NEU

- Einstellbare Helligkeitsschwelle (5...1.000) lx
- Einstellbare Zeit bis zum Abschalten 10 s...20 min
- Versorgungsspannung (110...230) V AC, 50/60 Hz
- 1 Schließer 10 A / 230 V AC (100 A - 5 ms)
- Max. Schaltleistung 2.300 VA
- Push-In - Klemmen

Zulassungen

CE EAC

(Details auf Anfrage)

Der Einsatzbereich des Bewegungsmelders Typ 18.A1, mit der Schutzart IP54, ist für Außenanwendungen wie z.B. an Parkplätzen, an Hausfassaden oder im Gartenbereichen, in feuchter Umgebung wie in Duschen oder Bädern.



Außenbewegungsmelder, Typ 18.A1.8.230.0000

- Einstellbare Helligkeitsschwelle (5...1.000) lx
- Einstellbare Zeit bis zum Abschalten 10 s...20 min
- Versorgungsspannung (110...230) V AC, 50/60 Hz
- 1 Schließer 10 A / 230 V AC (100 A - 5 ms)
- Max. Schaltleistung 2.300 VAC
- Push-In - Klemmen

Einstellungen des Sensors


- Horizontale Bewegungsrichtung 180°
- Vertikale Bewegungsrichtung 30°

Einstellungen der Potentiometer

- Einstellbare Helligkeitsschwelle (5...1.000) lx - (1)
- Einstellbare Zeit bis zum Abschalten 10 s...20 min - (2)

Bewegungserfassungsbereiche

- Erfassungswinkel 110°
- Erfassungstiefe 10 m

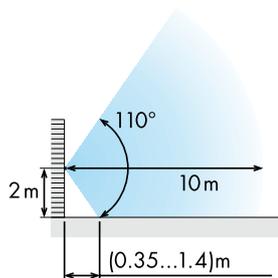

Ihr FINDER Partner:



www.finder.de

FINDER GmbH
Hans-Böckler-Straße 44
D-65468 Trebur-Astheim

Telefon +49 6147 2033-0
Fax +49 6147 2033-377
E-Mail info@finder.de