



Einhell

CLASSIC

Kapp-Gehrungssäge

TC-MS 2513 L

Art.-Nr.: 4300850

Ident.-Nr.: 21042

EAN-Code: 4006825592122

Die Einhell Kapp-Gehrungssäge TC-MS 2513 L ist gut gerüstet für viele Arbeiten mit Holz. Der integrierte Laser erleichtert die Arbeit dabei ungemein. Das hochwertige Hartmetall-Sägeblatt mit 48 Zähnen arbeitet sich präzise durch die Werkstücke und liefert ein perfektes Schnittbild, wobei durch den großen Durchmesser von 250 mm eine große Schnitthöhe und -weite erzielt wird. Der Arbeitstisch ist aus leichtem und stabilem Alu-Druckguss und für die gebräuchlichsten Winkel sind am Drehtisch Einrastpositionen vorhanden. Der Sägekopf ist für Gehrungsschnitte bis zu 45° nach links neigbar. Links und rechts sind Auflagen für lange Werkstücke vorhanden und mit der Spannvorrichtung werden die Werkstücke fixiert.

Ausstattung





- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für ein perfektes Schnittbild
- Drehtisch mit Einrastpositionen in den gebräuchlichsten Winkeln
- Der Sägekopf ist bis 45° nach links neigbar für Gehrungsschnitte
- Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
- Jeweils links und rechts mit Auflagen für lange Werkstücke
- Inklusive einer Spannvorrichtung zur Fixierung der Werkstückes
- Gut ablesbare Winkelskalen für Schräg- und Gehrungsschnitte
- Inklusive Spänefangsack für einen sauberen Arbeitsplatz

Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V 50 Hz
- Leistung	1600 W
- Anzahl Sägezähne	48 STK
- Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
- Sägeblatt	Ø250 x Ø30 mm
- Schwenkbereich (Sägetisch)	-47° - +47°
- Schwenkbereich (Sägekopf)	-45° - +0°
- Schnittleistung 90° x 90°	130 x 75 mm
- Schnittleistung 90° x 45°	95 x 75 mm
- Schnittleistung 45° x 90°	130 x 35 mm
- Schnittleistung 45° x 45°	95 x 35 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	10.05 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	12.25 kg
- Maße Einzelverpackung	540 x 395 x 395 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	12.25 kg
- Maße Exportkarton	540 x 395 x 395 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	330 660 770

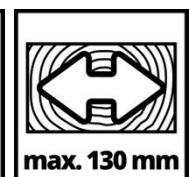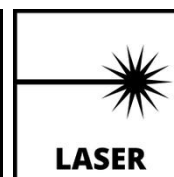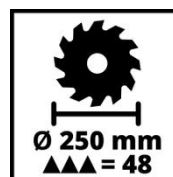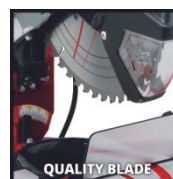

Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310620
EAN-Code: 4006825584974
Einhell Accessory



MSS 1610
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310615
EAN-Code: 4006825637496
Einhell Accessory



MSS 1608
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310614
EAN-Code: 4006825660050
Einhell Accessory



Sbl D 250x30x3,2 Z24
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589341
EAN-Code: 4009315893419
Einhell Accessory



Sbl D 250x30x3,2 Z48
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589351
EAN-Code: 4009315893518
Einhell Accessory



Sbl D 250x30x1,8 Z42
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589352
EAN-Code: 4009315893525
Einhell Accessory



Sbl Set D 250x30x3,2 Z24/60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589305
EAN-Code: 4009315893051
Einhell Accessory



Sbl Set D 250x30x3,2 Z24/42/60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589306
EAN-Code: 4009315893068
Einhell Accessory



Sbl D 250x30x3,2 Z60
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49589552
EAN-Code: 4009315895529
Einhell Accessory