

Ventilator-Verschlussklappen

Selbsttätige Ausführung / Typ FS



- Kunststoff-Ventilator-Verschlussklappe zur Entlüftung
- Rahmen ohne Kreisausschnitt
- Selbsttätig öffnende und schließende Lamellen
- Maximale Strömungsgeschwindigkeit 10 m/s
- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-stabil)
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis +60 °C
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Anzahl der Lamellen variiert mit Größe der Verschlussklappe
- Jede Verschlussklappe ist einzeln im Karton verpackt inkl. eines Befestigungssatzes (Bohrungsdurchmesser 5 mm)



Abb.: FS 16

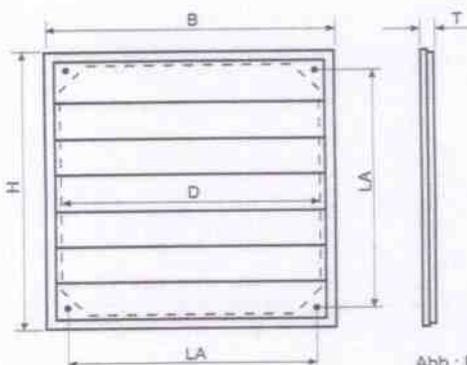
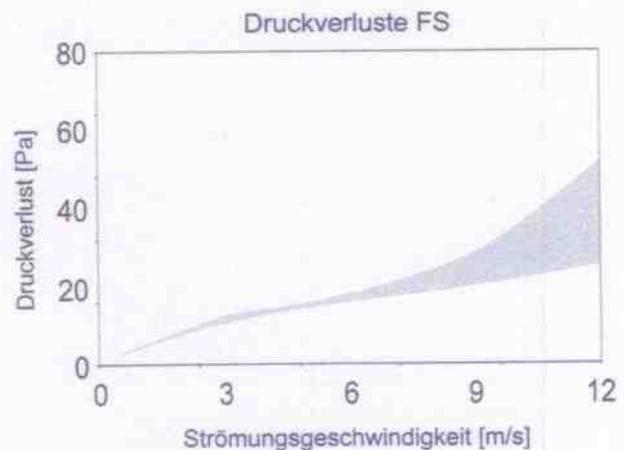


Abb.: FS 8 - 20

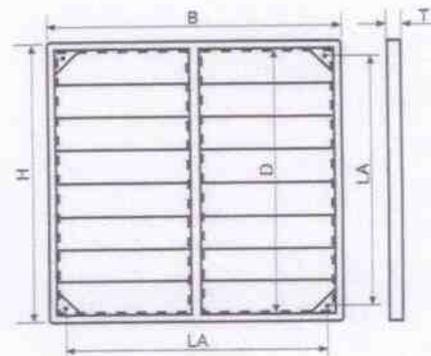


Abb.: FS 22 - 26

Typ	Artikelnummer	D	H/B	LA	T	Stück/ Karton
	Hellgrau					
FS 8	20000130	212	265	205	27	30
FS 10	20000135	262	315	250	27	25
FS 12	20000140	310	360	295	27	10
FS 14	20000150	349	411	329	27	10
FS 16	20000160	407	456	382	27	10
FS 18	20000170	458	505	432	27	10
FS 20	20000180	508	560	477	27	10
FS 22*	20000185	565	605	522	28	10
FS 26*	20000190	655	696	626	31	10

Maßangaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

hellgrau - RAL 7035
* zweigeteilt durch Mittelsteg