
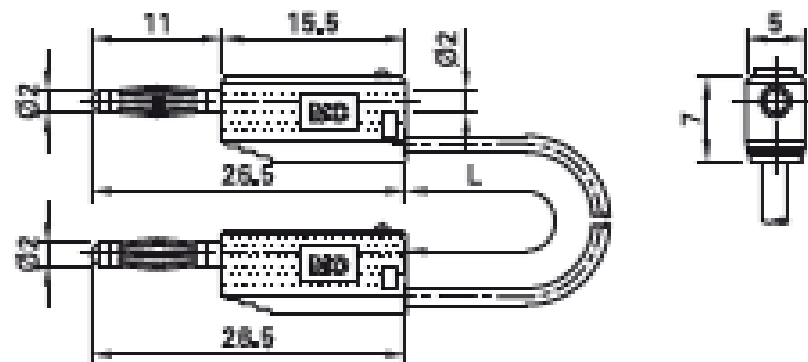


Ø 2 MM-SYSTEM

Messleitungen

Messleitung LK205...

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem
Ø 2 mm-Lamellenstecker.

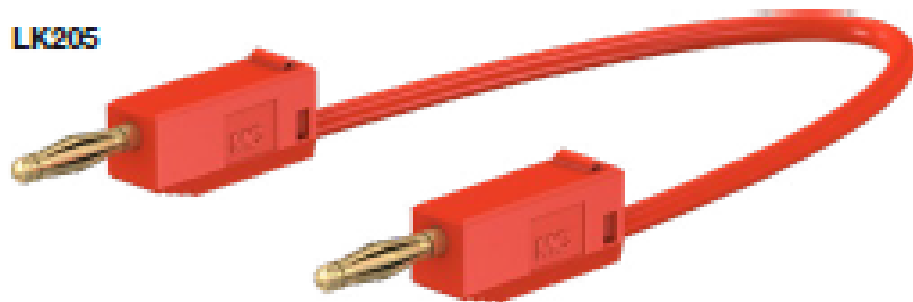

Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom	Leitung		Längen L [cm]	*Standardfarben
28.0115- <input type="checkbox"/> *	LK205-X	30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A	<input type="checkbox"/> PVC 0,5 mm ²	<input type="checkbox"/> Ni	<input type="checkbox"/> 007 (7,5 cm) <input type="checkbox"/> 015 <input type="checkbox"/> 030 <input type="checkbox"/> 045 <input type="checkbox"/> 060	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24
28.0039- <input type="checkbox"/> *	LK205	30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A	<input type="checkbox"/> PVC 0,5 mm ²	<input type="checkbox"/> Au	<input type="checkbox"/> 015 <input type="checkbox"/> 030 <input type="checkbox"/> 045 <input type="checkbox"/> 060	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 20



Benutzerinformation **i093**

www.staubli.com/electrical



Optionale Farben 25 20 27 28 20

Optionale Längen auf Anfrage

Weitere Informationen, Seite 6