

EcoTank-Drucker

Drucken ohne Patronen

Sparen Sie bis zu 90 % Tintenkosten¹



ecotank

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



30 Millionen
EcoTank-Drucker
weltweit verkauft⁴

Wir haben das Drucken zu Hause für immer verändert

Mit unseren innovativen EcoTank-Druckern können Sie Tausende von Seiten mit der im Lieferumfang enthaltenen Tinte drucken. Und da Sie keine Tintenpatronen kaufen oder auswechseln müssen, können Sie bei Tinte bis zu 90 % sparen¹.



Einfache Bedienung

Genießen Sie reibungsloses, kinderleichtes Drucken.

- 1 Befüllen Sie die Tintentanks.
- 2 Richten Sie den Drucker ein.
- 3 Legen Sie mit dem Drucken los.

Nach dem Druck Tausender von Seiten füllen Sie einfach die Tintentanks mit den kostengünstigen und ergiebigen Tintenflaschen nach.

Neue Tinten

Das neue Tank- und Nachfüllsystem und die verbesserten, leichter zu öffnenden Flaschen mit Lüftungssystem sorgen dafür, dass nichts verschüttet wird und die Flaschen beim Füllen nicht zusammengedrückt werden müssen. Die neuen Flaschen verfügen ebenfalls über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, wodurch sichergestellt wird, dass jeder Tintentank mit der richtigen Farbe gefüllt ist.

Zuverlässiges Drucken auf ganzer Linie

Die EcoTank-Modelle von Epson liefern herausragende Qualität und drucken zuverlässig bei extrem niedrigen Kosten. Sie verfügen über nachfüllbare Tintentanks mit extrem hoher Kapazität. So können Sie Tausende von Seiten drucken, bevor Tinte nachgefüllt werden muss. Die EcoTank-Serie ist für vielbeschäftigte Privatanwender und kleine Büros geeignet.




Drucken Sie Tausende von Seiten²

Vermeiden Sie unerwartete Ausgaben und drucken Sie mit der Tinte im Lieferumfang bis zu 14.000 Seiten, was im Durchschnitt 88 Tintenpatronen entspricht².



Sehr kostengünstiges Drucken

Bei den EcoTank-Druckern fallen extrem niedrige Kosten pro Seite an und Sie können Ihre Druckkosten um durchschnittlich bis zu 90 % senken¹. Dadurch sind sie die perfekte Lösung sowohl für Zuhause als auch im Büro.

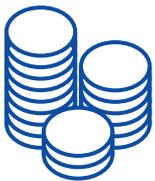

Beruhigende Sicherheit

Die EcoTank-Modelle bieten Epson Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Genießen Sie sorgenfreies Drucken dank der Standardgarantie von einem Jahr oder 30.000 Seiten (je nach Modell und je nachdem, was zuerst eintritt) sowie der Option, die Garantie kostenlos auf drei Jahre zu erweitern (nach Online-Registrierung³).

Mobiles Drucken

Epson Connect bietet Ihnen die Freiheit, von überall zu drucken und Dokumente, E-Mails, Webseiten und Fotos weiterzugeben.⁵



Epson iPrint App



Epson Creative Print App



Fotos von Facebook drucken



Email Print



EcoTank-Serie

Ideal für zu Hause



EcoTank ET-2600

Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi®
Einfaches mobiles Drucken
Epson Micro Piezo-Technologie
1 Jahr oder 30.000 Seiten Garantie*



EcoTank ET-2650

Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi Direct®
Einfaches mobiles Drucken
Epson Micro Piezo-Technologie
3,7 cm großes Farbdisplay
Drucken von Speicherkarten
1 Jahr oder 30.000 Seiten Garantie*



EcoTank ET-2700

Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Einfaches mobiles Drucken
Epson Micro Piezo-Technologie
1 Jahr oder 30.000 Seiten Garantie*



Neu

EcoTank ET-2710, ET-2711

Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Einfaches mobiles Drucken
Epson Micro Piezo-Technologie
1 Jahr oder 30.000 Seiten Garantie*



664-Serie
1 Set im
Lieferumfang
enthalten



664-Serie
1 Set im
Lieferumfang
enthalten



102-Serie
1 Set im
Lieferumfang
enthalten



104-Serie
1 Set im
Lieferumfang
enthalten

Ideal für kleine Büros und Home Offices



EcoTank ET-3700

Schnelles, kostengünstiges Drucken in Businessqualität
Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet
Automatischer Duplexdruck
Einfaches mobiles Drucken
Epson PrecisionCore-Technologie
6,1 cm großes Farbdisplay
Vordere Papierkassette für 150 Blatt
1 Jahr oder 50.000 Seiten Garantie*



EcoTank ET-3750

Schnelles, kostengünstiges Drucken in Businessqualität
Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet
Automatischer Duplexdruck und Dokumenteneinzug (ADF) für mehrere Seiten
Einfaches mobiles Drucken
Epson PrecisionCore-Technologie
6,1 cm großes Farbdisplay
Vordere Papierkassette für 150 Blatt
1 Jahr oder 50.000 Seiten Garantie*



EcoTank ET-4500

Dokumenteneinzug (ADF) für mehrere Seiten und Fax
Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet
Einfaches mobiles Drucken
Epson Micro Piezo-Technologie
5,6 cm großes SW-Display
1 Jahr oder 30.000 Seiten Garantie*



EcoTank ET-4750

Schnelles, kostengünstiges Drucken in Businessqualität
Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet
Automatischer Duplexdruck, Dokumenteneinzug (ADF) für mehrere Seiten und Fax
Einfaches mobiles Drucken
Epson PrecisionCore-Technologie
6,1 cm großer Touchscreen
Vordere Papierkassette für 250 Blatt
1 Jahr oder 50.000 Seiten Garantie*



102-Serie
2 Sets im
Lieferumfang
enthalten



102-Serie
2 Sets im
Lieferumfang
enthalten



664-Serie
1 Set im
Lieferumfang
enthalten



102-Serie
2 Sets im
Lieferumfang
enthalten

4-Farben




EcoTank ET-2750

Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Automatischer Duplexdruck
Einfaches mobiles Drucken
Epson Micro Piezo-Technologie
3,7 cm großes Farbdisplay
Drucken von Speicherkarten
1 Jahr oder 30.000 Seiten Garantie*



102-Serie
1 Set im
Lieferumfang
enthalten +
1 x Extra Schwarz

Ideal für Fotobegeisterte



EcoTank ET-7700

Sehr niedrige Kosten pro Foto
5-Farben-Tintensystem
Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet
Einfaches mobiles Drucken
Epson Micro Piezo-Technologie
6,8 cm großes Farbdisplay
Drucken auf CD/DVD und direkt von einer Speicherkarte
Automatischer Duplexdruck
Zwei Papierfächer (DIN A4 und Fotopapier)
Rückseitige Papierzufuhr für Spezialmedien bis DIN A4
1 Jahr oder 30.000 Seiten Garantie*



105-/106-Serie
2 Sets im
Lieferumfang
enthalten

5-Farben




EcoTank ET-7750

Sehr niedrige Kosten pro Foto
5-Farben-Tintensystem
Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet
Einfaches mobiles Drucken
Epson Micro Piezo-Technologie
6,8 cm großes Farbdisplay
Drucken auf CD/DVD und direkt von einer Speicherkarte
Automatischer Duplexdruck
Zwei Papierfächer (DIN A4 und Fotopapier)
Rückseitige Papierzufuhr für Spezial- und DIN A3-Medien
1 Jahr oder 30.000 Seiten Garantie*



105-/106-Serie
2 Sets im
Lieferumfang
enthalten

4-Farben




EcoTank ET-14000

Sehr niedrige Kosten pro Seite
Sehr hohe Druckgeschwindigkeiten in schwarzweiß
Zwei schwarze Tintentanks⁶
Epson Micro Piezo-Technologie
1 Jahr oder 30.000 Seiten Garantie*



664-Serie
1 Set im
Lieferumfang
enthalten + 1 x
Extra Schwarz



EcoTank ET-16500

Sehr niedrige Kosten pro Seite
Automatisches beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen bis DIN A3
Schnelles, kostengünstiges Drucken in Businessqualität
Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Ethernet
Einfaches mobiles Drucken
Epson PrecisionCore-Technologie
Dokumenteneinzug (ADF) für mehrere Seiten
10,9 cm großer Touchscreen
Zwei vordere 250-Blatt-Papierkassetten
1 Jahr oder 80.000 Seiten Garantie*



774-/664-Serie
2 Sets im
Lieferumfang
enthalten

**30 Millionen
EcoTank-Drucker
weltweit verkauft⁴**



*Je nachdem, was zuerst eintrifft.

Drucker/Scanner/Kopierer	Ergiebigkeit der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen (SW/Farbe) ⁷	Ergiebigkeit der Nachfüll-Tintenflaschen (SW/Farbe) ⁷	Neuer Tintentank	Druckgeschwindigkeit DIN A4 (ISO), SW/Farbe (Seiten/Min.) ¹¹	Epson Technologie	LCD-Anzeige (cm)	Automatischer Dokumenteneinzug	Automatischer beidseitiger Druck	Max. Scanauflösung (dpi)	Epson iPrint ⁵	Epson Email Print ⁶	Remote Print Driver ⁵	Epson Scan-to-Cloud ⁵	Google Cloud Print™ ⁸	Wi-Fi	Wi-Fi Direct	Automatische Wi-Fi-Einrichtung ⁹	Apple AirPrint ¹⁰	Ethernet	Garantie (nach Registrierung um zwei Jahre erweiterbar) ³
ET-2600	•	4.000/ 6.500	4.500/ 7.500	-	10/5	Micro Piezo	-	-	1.200	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	12 Monate oder 30.000 Seiten
ET-2650	•	4.000/ 6.500	4.500/ 7.500	-	10/5	Micro Piezo	3,7 cm Farb-LCD	-	1.200	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	12 Monate oder 30.000 Seiten
ET-2700	•	6.500/ 5.200	7.500/ 6.000	•	10,5/5	Micro Piezo	-	-	1.200	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	12 Monate oder 30.000 Seiten
ET-2710/ ET-2711	•	3.600/ 6.500	4.500/ 7.500	•	10/5	Micro Piezo	-	-	1.200	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	12 Monate oder 30.000 Seiten
ET-2750	•	14.000/ 5.200	7.500/ 6.000	•	10,5/5	Micro Piezo	3,7 cm Farb-LCD	-	1.200	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	12 Monate oder 30.000 Seiten
ET-3700	•	14.000/ 11.200	7.500/ 6.000	•	15/8	PrecisionCore	6,1 cm Farb-LCD	-	1.200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12 Monate oder 50.000 Seiten
ET-3750	•	14.000/ 11.200	7.500/ 6.000	•	15/8	PrecisionCore	6,1 cm Farb-LCD	•	1.200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12 Monate oder 50.000 Seiten
ET-4500	+ Fax	4.000/ 6.500	4.500/ 7.500	-	9,2/4,5	Micro Piezo	5,6 cm SW-LCD	•	1.200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12 Monate oder 30.000 Seiten
ET-4750	+ Fax	14.000/ 11.200	7.500/ 6.000	•	15/8	PrecisionCore	6,1 cm Touchscreen	•	1.200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12 Monate oder 50.000 Seiten
ET-7700	•	3.400 Fotos (10x15 cm)	1.900 Fotos (10x15 cm)	•	13/10	Micro Piezo	6,8 cm Farb-LCD	-	1.200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12 Monate oder 30.000 Seiten
ET-7750	+ Drucken bis DIN A3	3.400 Fotos (10x15 cm)	1.900 Fotos (10x15 cm)	•	13/10	Micro Piezo	6,8 cm Farb-LCD	-	1.200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12 Monate oder 30.000 Seiten (DIN A3)
ET-14000	Nur Druck bis zum Format DIN A3+	7.100/ 5.700	7.500/ 6.500	-	15/5,5	Micro Piezo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Monate oder 30.000 Seiten (DIN A3)
ET-16500	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen bis DIN A3	10.500/ 11.300	6.000/ 6.500	-	18/10	PrecisionCore	10,9 cm Touchscreen	•	1.200	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	12 Monate oder 80.000 Seiten (DIN A3)

Official Team Partner



¹Die angegebene durchschnittliche Patronenanzahl bzw. die angegebenen durchschnittlichen Einsparungen beim Drucken der genannten Seitenanzahl gelten für die Tintenflaschen im Lieferumfang des EcoTank-Druckers und beziehen den Hardwarepreis nicht mit ein. Vergleich vorgenommen mit den Durchschnittskosten der EcoTank DIN A4-Reihe gegenüber den Durchschnittskosten der 10 meistverkauften Modelle in Westeuropa im Zeitraum von Januar bis Dezember 2017, gemäß Erfassung durch GfK. Druckkosten berechnet anhand von Standard- und XL-Patronen im westeuropäischen Markt, gemäß Erfassung durch GfK für den gleichen Bezugszeitraum unter Zugrundelegung durchschnittlicher Handelspreise. Kapazitäten der Tintenpatronen gemäß Angaben auf der Website des Herstellers.

²Die angegebene durchschnittliche Patronenanzahl bzw. die angegebenen durchschnittlichen Einsparungen beim Drucken der genannten Seitenanzahl gelten für das Produktpaket aus Tintenflaschen und EcoTank und beziehen den Hardwarepreis nicht mit ein. Vergleich vorgenommen mit den Durchschnittskosten der EcoTank DIN A4-Reihe gegenüber den Durchschnittskosten der 10 meistverkauften Modelle in Westeuropa im Zeitraum von Januar bis Dezember 2017, gemäß Erfassung durch GfK. Druckkosten berechnet anhand von Standard- und XL-Patronen im westeuropäischen Markt, gemäß Erfassung durch GfK für den gleichen Bezugszeitraum unter Zugrundelegung durchschnittlicher Handelspreise. Kapazitäten der Tintenpatronen gemäß Angaben auf der Website des Herstellers. ³Details zur Garantie finden Sie auf Ihrer lokalen Epson Website. ⁴Garantieverlängerung auf 3 Jahre nach Online-Registrierung verfügbar. Es gelten Teilnahmebedingungen. Siehe www.epson.de/garantie, www.epson.at/garantie bzw. www.epson.ch/garantie. ⁵Seit 2010 sind weltweit 30 Millionen Epson Drucker mit Tintentanksystem von Epson verkauft worden. ⁶Für Epson iPrint und Epson Creative Print sind eine Wireless-Verbindung und die Epson Druck-App erforderlich. Für Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud und Epson Remote Print Driver ist eine Internetverbindung erforderlich. Weitere Informationen sowie unterstützte Sprachen und Geräte finden Sie auf www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect. ⁷Die Tintentanks werden vom Drucker parallel genutzt und müssen beide für den Druck gefüllt werden. ⁸Angegebene Ergiebigkeit berechnet auf Basis eines Originalverfahrens von Epson aus einer Drucksimulation für Testmuster nach ISO/IEC 24712 bzw. 29103. Die angegebene Ergiebigkeit wurde NICHT gemäß ISO/IEC 24711 oder 29102 gemessen. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten, dem verwendeten Papiertyp, der Häufigkeit der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei der Ersteinrichtung des Druckers wird eine bestimmte Menge an Tinte verwendet, um das System zu füllen. Daher ist die Ergiebigkeit des ersten, mitgelieferten Tintensets niedriger. ⁹Google Cloud Print ist eine Marke von Google Inc. ¹⁰Automatische Einrichtung kompatibel mit Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista und Mac OS. ¹¹AirPrint-fähige Drucker sind kompatibel mit iPhone 4s und später, iPad 2 und später, allen Modellen des iPad Air und iPad mini, iPod touch der 5. Generation mit der neuesten Version von iOS und Mac mit der neusten Version von OS X. ¹²Gemäß ISO/IEC 24734. Zeigt den durchschnittlichen ESAT-Wert in der Kategorie „Office“ für einen einseitigen Druck im Standardmodus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/testing.

Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac und OS X sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Handelsmarken von Apple Inc. IOS ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet. Wi-Fi und Wi-Fi Direct sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance[®]. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson.de, www.epson.at bzw. www.epson.ch.

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at

Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

