


Leergehäuse

AL 2616-9

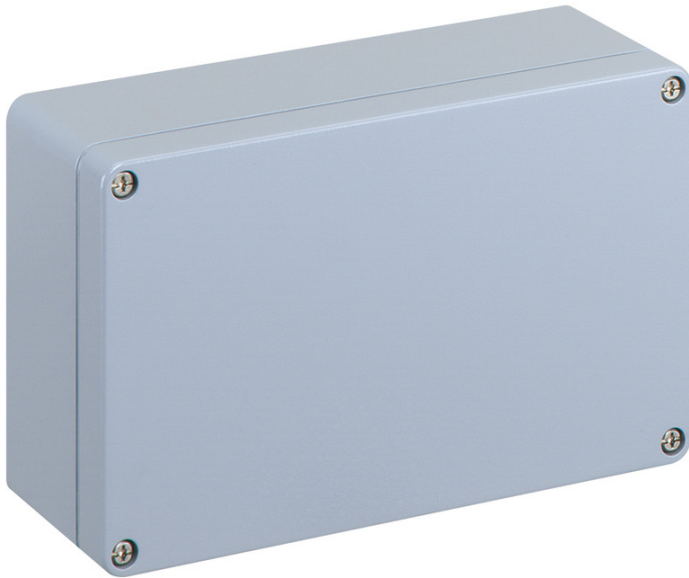

AL 2616-9

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 15001201

Maße: 260 x 160 x 91 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet, Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet, silbergrau, glatte Seitenwände

IP66

IK09



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP66
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	silbergrau
-----------------	------------

Maße und Gewicht

Breite:	260 mm
Länge:	160 mm
Höhe:	91 mm
Gewicht:	2.1761 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK09
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	nein
Art des Oberteils:	Deckel
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902350483
ETIM Klasse:	EC000261
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Oberteil:	Aluminium pulverlackbeschichtet
Material Dichtung:	Polyurethan

Zubehör

[15400601 - AL ALS-gro - Außenlaschenset](#)

[15421001 - AL ASS - Außenscharnierset](#)

[15501201 - AL MPS-2616 - Montageplatte](#)

[16201201 - AL NS35-245 - Normschiene](#)