

ET 232



Euromas II
Gehäuse, ABS

Best.-Nr.: 63232000

Farbe der Gehäusegruppe

Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage


Schutzart

IP 65/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage

Gehäusematerial

ABS, PC (UV-stabilisiert), Dichtung CR; UL 94 V0-Ausführungen auf Anfrage; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A

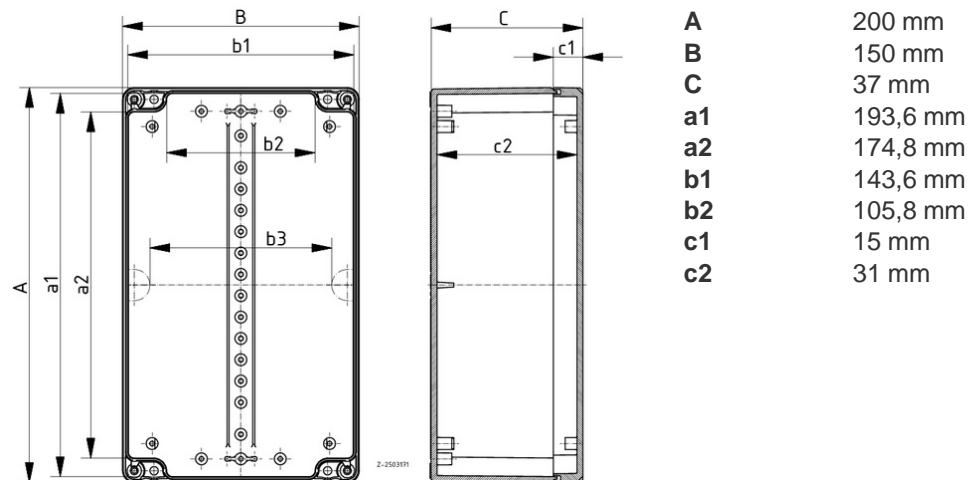

Technische Zeichnungen

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[63232000_ET-232.dxf](#) (798 KB)

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[63232000_ET-232-G.dxf](#) (518 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[63232000_ET-232.pdf](#) (78 KB)

Kapiteldownload

[Euromas II_DE.pdf](#) (255 KB)

Zubehör



GummifüÙe, selbstklebend

22009000 [GF](#)

Polyurethan, 65-75 Shore Schwarz



Wandlaschen rÙckseitig anschraubbar

22010000 [EM-WL](#)



Schraubenabdeckungen

22080000 [EM-SA](#)



Tragschiene nach DIN EN 60715 TH 15

22151901 [TS 15](#)

FÙr EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..



Tragschiene nach DIN EN 60715 G 32

22321901 [TS 32](#)

FÙr EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, B 22130.



Tragschiene nach DIN EN 60715 TH 35

22351901 [TS 35](#)

FÙr EM/ET 214, EM/ET 221-223, EM/ET 232, EM/ET 237, BCD 200, B 2213..

* = Lieferbar auf Anfrage.