

# ET 247 LP



Euromas II  
Gehäuse, ABS

Best.-Nr.: 63247300

## Farbe der Gehäusegruppe

Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage


## Schutzart

IP 65/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage

## Gehäusematerial

ABS, PC (UV-stabilisiert), Dichtung CR; UL 94 V0-Ausführungen auf Anfrage; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A

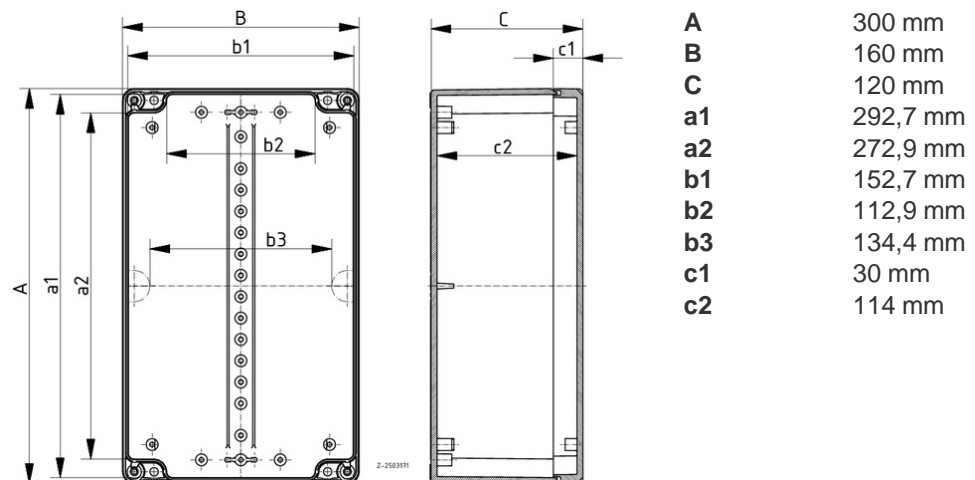

## Technische Zeichnungen

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[63247300\\_ET-247-LP.dxf](#) (1.1 MB)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[63247300\\_ET-247-LP-G.dxf](#) (719 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[63247300\\_ET-247-LP.pdf](#) (110 KB)

## Kapiteldownload

[Euromas II\\_DE.pdf](#) (255 KB)

\* = Lieferbar auf Anfrage.