

DIGITUS® Wandgehäuse - Dynamic Basic Serie



✓ 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech

✓ Schutzklasse IP20

✓ Ladekapazität: 60 kg

✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

Kurzbeschreibung

DIGITUS® Wandgehäuse - Dynamic Basic Serie, 600 mm Breite - 450 mm Tiefe

Features

- 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech mit hoher Ladekapazität, pulverbeschichtet
- Abschließbare Sicherheitsglastür ; Seitenteile abnehmbar
- Lüftungsschlitze für aktive- und passive Be- und Entlüftung
- Schutzklasse IP20
- 483 mm (19")-Profilschienen, tiefenvariabel
- Distanz zwischen Profilschiene vorne & hinten: ca. 280 mm; Profilschiene vorne und Rücktür: ca. 360 mm
- 3 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür)
- Kabelzuführung von oben, hinten und unten möglich
- Ladekapazität der 19"-Profilschienen: bis zu 60 kg
- Erhältlich in 7HE, 9HE, 12HE und 16HE mit einer Breite von 600 mm und einer Tiefe von 450 mm
- Standardfarbe: Grau (RAL 7035); andere Farben erhältlich auf Anfrage
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Logistische Informationen

Artikelnummer	Produktabmessungen (HxBxT)	Verpackungsabmessungen (HxBxT)	Gewicht in kg (Netto / Brutto)
DN-19 07-U-EC	416,15 x 600 x 450 mm	500 x 680 x 530 mm	13,8 / 15,7
DN-19 09-U-EC	505,05 x 600 x 450 mm	590 x 680 x 530 mm	15,5 / 17,5
DN-19 12-U-EC	638,40 x 600 x 450 mm	720 x 680 x 530 mm	18,3 / 20,5
DN-19 16-U-EC	816,20 x 600 x 450 mm	900 x 680 x 530 mm	22,1 / 24,8



Produktübersicht



Die DIGITUS® Professional Wandgehäuse der Dynamic Basic Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

Artikelnummer Information

DN-19 07-U-EC	DIGITUS® 7HE Wandgehäuse, 416,15x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 09-U-EC	DIGITUS® 9HE Wandgehäuse, 505,05x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 12-U-EC	DIGITUS® 12HE Wandgehäuse, 638,40x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 16-U-EC	DIGITUS® 16HE Wandgehäuse, 816,20x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Produktabbildungen

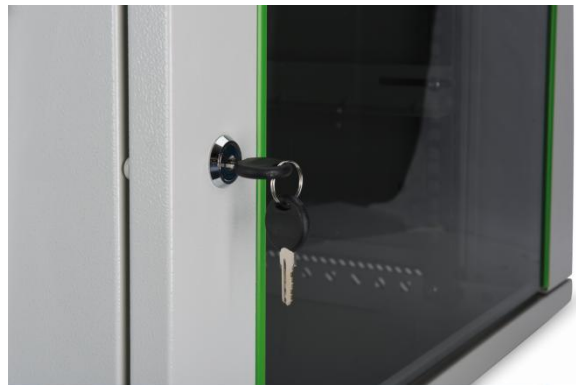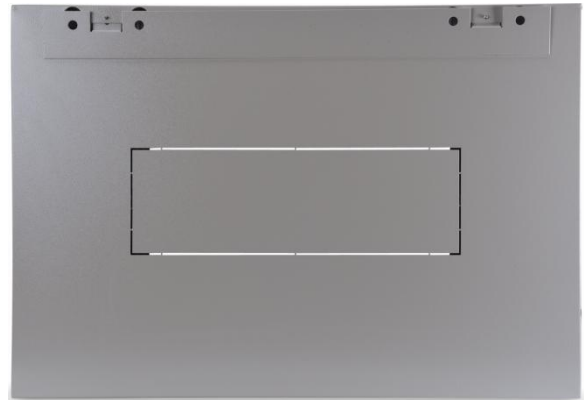

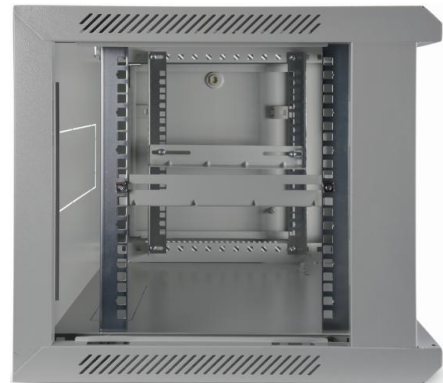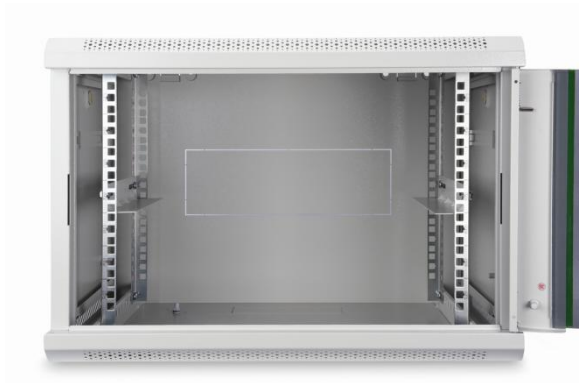

Technische Zeichnungen

