



AC / DC-Adapter

Model: **AK-ND-01**

19V / 3,42A / 65W


⊖ ⊕ 5,5 mm

2,5 mm



Produktcode	AK-ND-01
Produktart	AC / DC-Adapter
Series	Gewidmet
Versorgungsspannung	100 - 250 V
Energieverbrauch	< 2.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Ausgangsspannung	19 V
Ausgangsstromstärke	3.42 A
Outlet Kabellänge	1.2 m
Outlet Kabelanschluss	5.5 x 2.5 mm
Maximale Leistung	65 W
Netzanschluss	IEC C6
Mechanischen Schalter	Keine
Erdungskabel	Ja
Soft-Start	Ja
OVP	Ja
OCP	Ja
OPP	Ja
OTP	Ja
SCP	Ja
Ferritfilter	Ja
USB-Anschluss	Keine
Stromkabel im Lieferumfang enthalten	Nein
Material	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Anzeige	Keine
MTBF	100000 h
Temperatur	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Produktgröße (L x W x H)	114 x 150 x 30 mm
Packungsgröße (L x W x H)	490 x 415 x 260 mm
Nettogewicht	200 g
Bruttogewicht	249 g
CE-Konformität	Ja
FCC-Konformitäts	Ja
RoHS-Konformität	Ja

EAN-Code 5901720130204

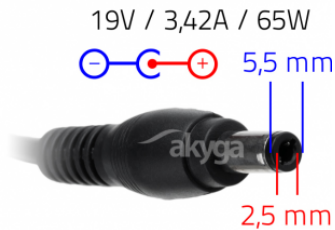

Bezeichnung

Akyga AK-ND-01 ist ein 65W Notebook Netzteil zu Toshiba-Laptops gewidmet. Das Netzteil ist mit allen 19V / 3.42A betriebene Modelle mit 5.5 * 2.5 mm Stecker kompatibel. Schutzsysteme OVP, OTP, OPP, SCP und OCP mit Softstart-Garantie sichere und stabile Arbeit aller gelieferten Geräte.