




**AC / DC-Adapter**


Model: **AK-ND-04**

19V / 4,74A / 90W

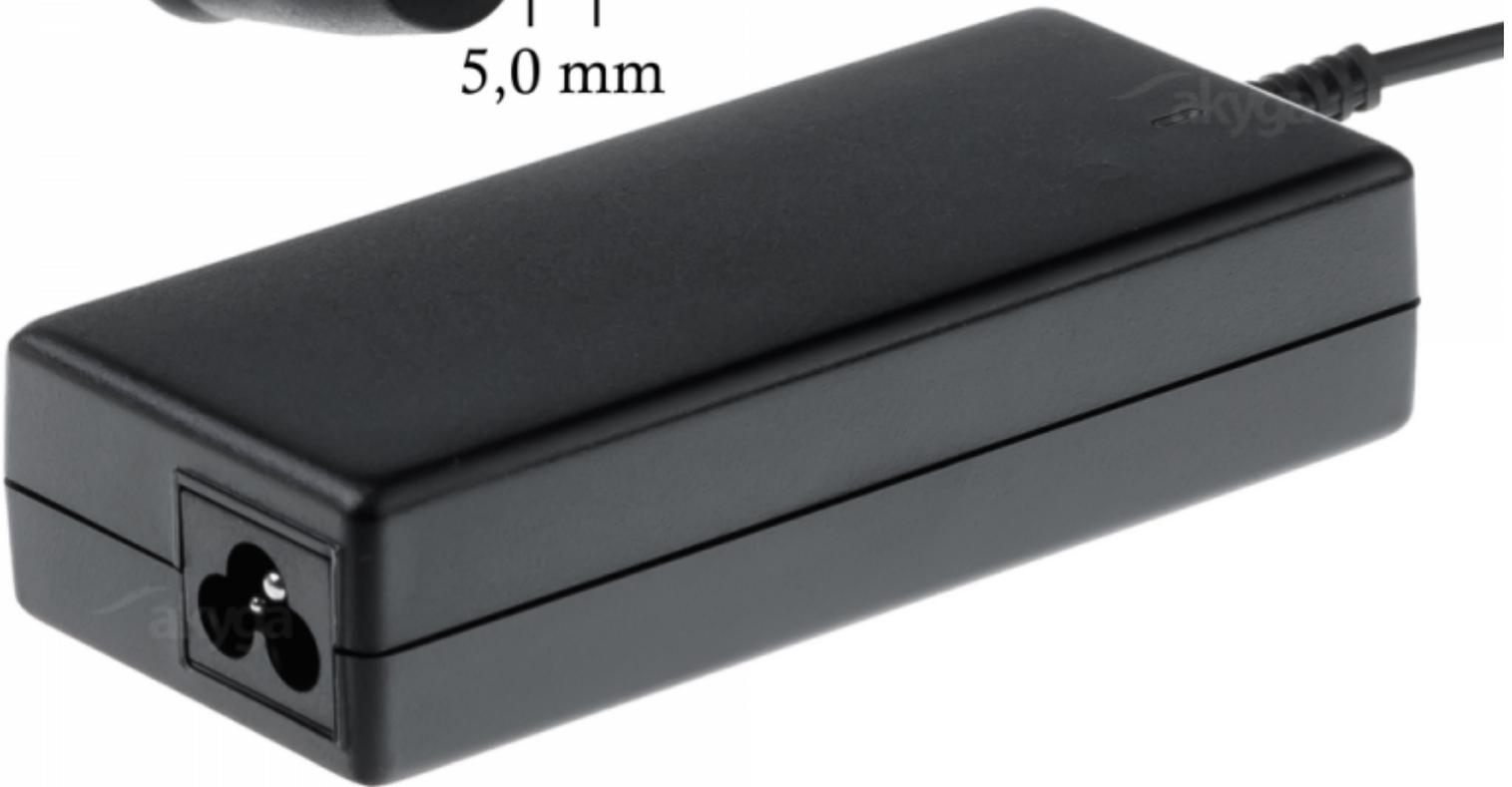

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Produktcode                          | AK-ND-04            |
| Produktart                           | AC / DC-Adapter     |
| Series                               | Gewidmet            |
| Versorgungsspannung                  | 100 - 250 V         |
| Energieverbrauch                     | < 2.4 A             |
| Leistungsfähigkeit                   | > 80 %              |
| Ausgangsspannung                     | 19 V                |
| Ausgangsstromstärke                  | 4,74 A              |
| Outlet Kabellänge                    | 1.2 m               |
| Outlet Kabelanschluss                | 7.4 x 5.0 mm + pin  |
| Maximale Leistung                    | 90 W                |
| Netzanschluss                        | IEC C6              |
| Mechanischen Schalter                | Keine               |
| Erdungskabel                         | Ja                  |
| Soft-Start                           | Ja                  |
| OVP                                  | Ja                  |
| OCP                                  | Ja                  |
| OPP                                  | Ja                  |
| OTP                                  | Ja                  |
| SCP                                  | Ja                  |
| Ferritfilter                         | Ja                  |
| USB-Anschluss                        | Keine               |
| Stromkabel im Lieferumfang enthalten | Nein                |
| Material                             | ABS                 |
| Produktfarbe                         | Schwarz             |
| Anzeige                              | Keine               |
| MTBF                                 | 100000 h            |
| Temperatur                           | 5 - 50 °C           |
| Package                              | EcoBox              |
| Produktgröße (L x W x H)             | 131.5 x 180 x 31 mm |
| Packungsgröße (L x W x H)            | 490 x 415 x 260 mm  |
| Nettogewicht                         | 254 g               |
| Bruttogewicht                        | 303 g               |
| CE-Konformität                       | Ja                  |
| FCC-Konformitäts                     | Ja                  |
| RoHS-Konformität                     | Ja                  |

EAN-Code 5901720130235

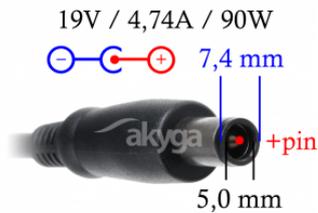

## Bezeichnung

Akyga AK-ND-04 ist ein 90W Notebook Netzteil, um HP-Laptops gewidmet. Das Netzteil ist mit allen 19V / 4.74A betriebene Modelle mit 7,4 \* 5,0 mm-Stecker mit Pin-kompatibel. Schutzsysteme OVP, OTP, OPP, SCP und OCP mit Softstart-Garantie sichere und stabile Arbeit aller gelieferten Geräte.