




**AC / DC-Adapter**


Model: **AK-ND-05**

19,5V / 3,34A / 65W

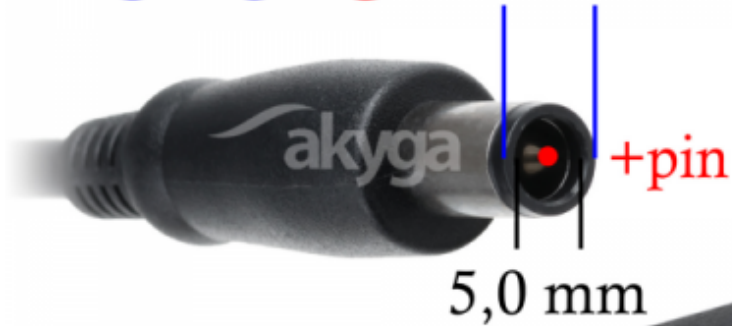

Produktcode	AK-ND-05
Produktart	AC / DC-Adapter
Series	Gewidmet
Versorgungsspannung	100 - 250 V
Energieverbrauch	< 2.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Ausgangsspannung	19.5 V
Ausgangsstromstärke	3.34 A
Outlet Kabellänge	1.2 m
Outlet Kabelanschluss	7.4 x 5.0 mm + pin
Maximale Leistung	65 W
Netzanschluss	IEC C6
Mechanischen Schalter	Keine
Erdungskabel	Ja
Soft-Start	Ja
OVP	Ja
OCP	Ja
OPP	Ja
OTP	Ja
SCP	Ja
Ferritfilter	Ja
USB-Anschluss	Keine
Stromkabel im Lieferumfang enthalten	Nein
Material	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Anzeige	Keine
MTBF	100000 h
Temperatur	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Produktgröße (L x W x H)	114 x 150 x 30 mm
Packungsgröße (L x W x H)	490 x 415 x 260 mm
Nettogewicht	218 g
Bruttogewicht	267 g
CE-Konformität	Ja
FCC-Konformitäts	Ja
RoHS-Konformität	Ja

EAN-Code 5901720130242

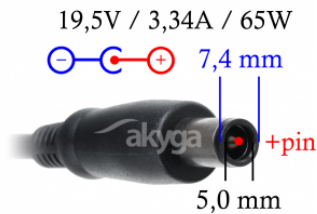

## Bezeichnung

Akyga AK-ND-05 ist ein 65W Notebook Netzteil, um Dell-Laptops gewidmet. Das Netzteil ist mit allen 19.5V / 3.34A betriebene Modelle mit 7,4 \* 5,0 mm-Stecker mit Stecker mit Pin-kompatibel. Schutzsysteme OVP, OTP, OPP, SCP und OCP mit Softstart-Garantie sichere und stabile Arbeit aller gelieferten Geräte.