




AC / DC-Adapter


Model: **AK-ND-18**

20V / 4,5A / 90W

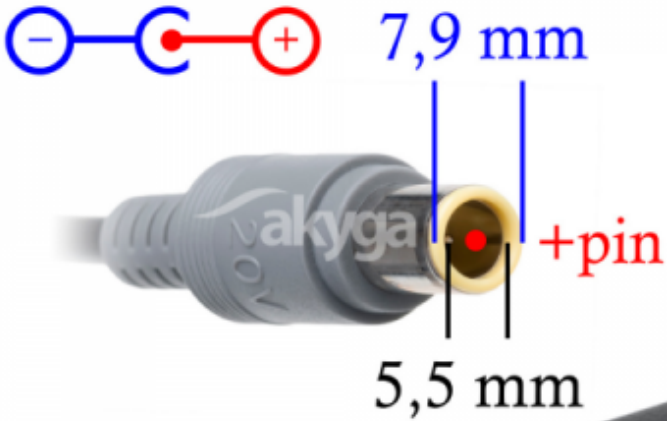

Produktcode	AK-ND-18
Produktart	AC / DC-Adapter
Series	Gewidmet
Versorgungsspannung	100 - 250 V
Energieverbrauch	< 2.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Ausgangsspannung	20 V
Ausgangsstromstärke	4,5 A
Outlet Kabellänge	1.2 m
Outlet Kabelanschluss	7.9 x 5.5 mm + pin
Maximale Leistung	90 W
Netzanschluss	IEC C6
Mechanischen Schalter	Keine
Erdungskabel	Ja
Soft-Start	Ja
OVP	Ja
OCP	Ja
OPP	Ja
OTP	Ja
SCP	Ja
Ferritfilter	Ja
USB-Anschluss	Keine
Stromkabel im Lieferumfang enthalten	Nein
Material	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Anzeige	Keine
MTBF	100000 h
Temperatur	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Produktgröße (L x W x H)	131.5 x 180 x 31 mm
Packungsgröße (L x W x H)	490 x 415 x 260 mm
Nettogewicht	254 g
Bruttogewicht	303 g
CE-Konformität	Ja
FCC-Konformitäts	Ja
RoHS-Konformität	Ja

EAN-Code 5901720130815

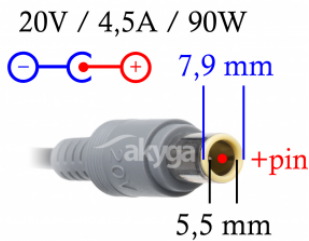

Bezeichnung

Akyga AK-ND-18 ist ein 90W Notebook Netzteil Lenovo Laptops gewidmet. Das Netzteil ist mit allen 20V / 4,5A versorgt Modelle mit 7,9 * 5,5 mm-Stecker mit Pin kompatibel. Schutzsysteme OVP, OTP, OPP, SCP und OCP mit Softstart-Garantie sichere und stabile Arbeit aller gelieferten Geräte.