



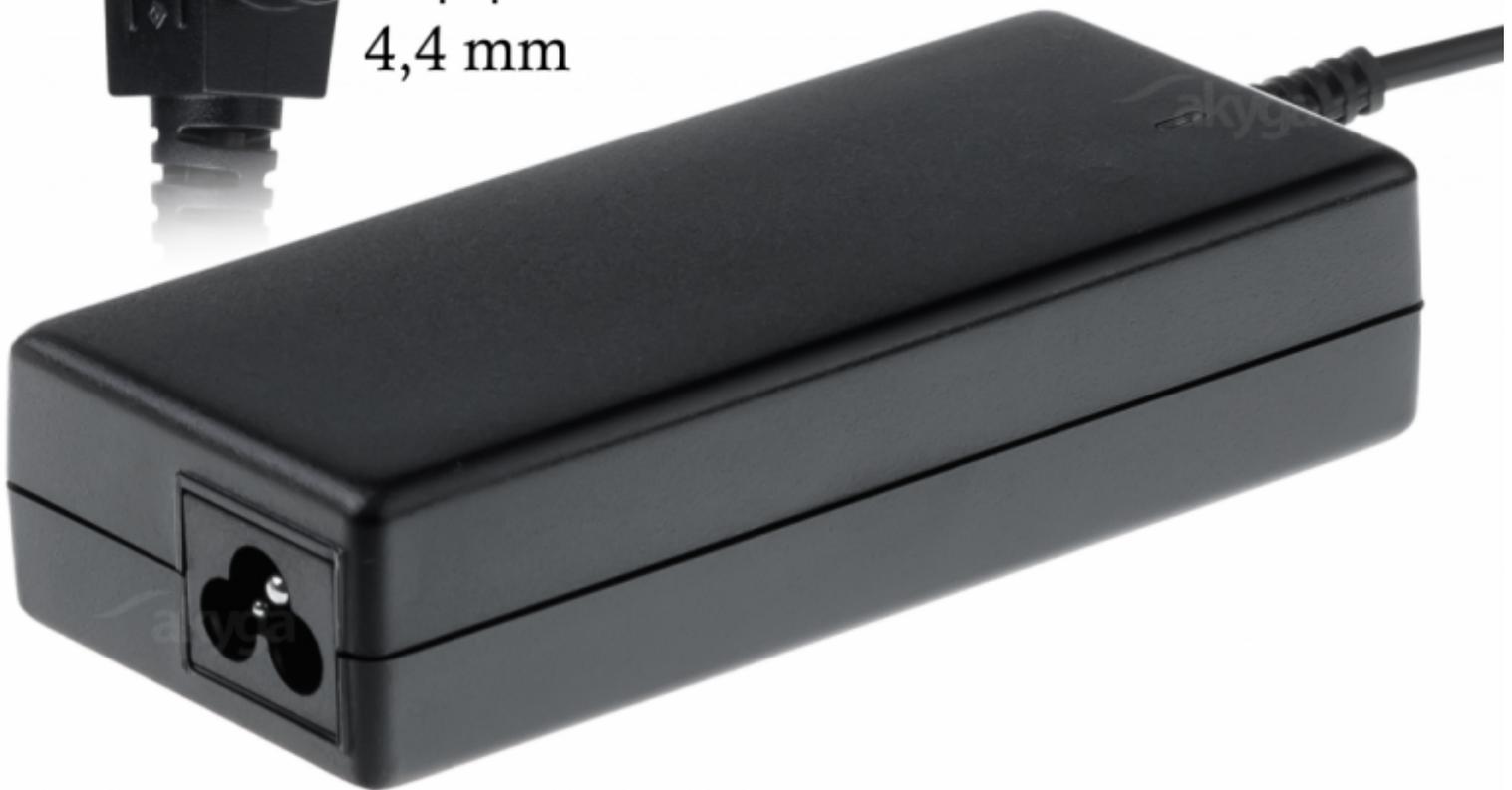

**AC / DC-Adapter**

Model: **AK-ND-20**

19,5V / 4,7A / 92W

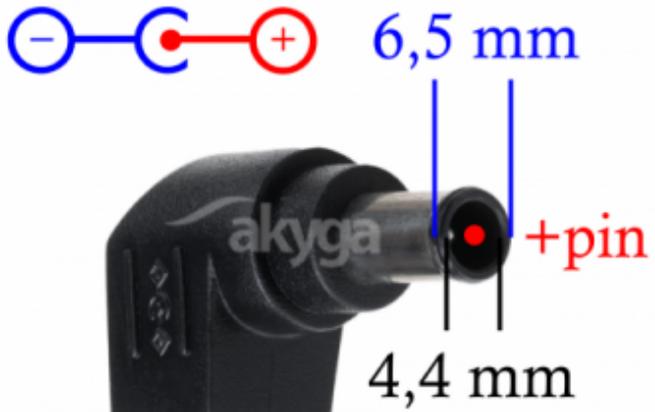

Produktcode	AK-ND-20
Produktart	AC / DC-Adapter
Series	Gewidmet
Versorgungsspannung	100 - 250 V
Energieverbrauch	< 2.4 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Ausgangsspannung	19.5 V
Ausgangsstromstärke	4.7 A
Outlet Kabellänge	1.2 m
Outlet Kabelanschluss	6.5 x 4.4 mm + pin
Maximale Leistung	92 W
Netzanschluss	IEC C6
Mechanischen Schalter	Keine
Erdungskabel	Ja
Soft-Start	Ja
OVP	Ja
OCP	Ja
OPP	Ja
OTP	Ja
SCP	Ja
Ferritfilter	Ja
USB-Anschluss	Keine
Stromkabel im Lieferumfang enthalten	Nein
Material	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Anzeige	Keine
MTBF	100000 h
Temperatur	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Produktgröße (L x W x H)	131.5 x 180 x 31 mm
Packungsgröße (L x W x H)	490 x 415 x 260 mm
Nettogewicht	248 g
Bruttogewicht	297 g
CE-Konformität	Ja
FCC-Konformitäts	Ja
RoHS-Konformität	Ja

EAN-Code 5901720131102



## Bezeichnung

Akyga AK-ND-20 ist ein 92W Notebook Netzteil Sony Laptops gewidmet. Das Netzteil ist mit allen 19.5V / 4.7A betriebene Modelle mit 6,5 \* 4,4 mm-Stecker mit Pin kompatibel. Schutzsysteme OVP, OTP, OPP, SCP und OCP mit Softstart-Garantie sichere und stabile Arbeit aller gelieferten Geräte.