

## DIGITUS® 483 mm (19") Wandgehäuse Unique Serie



- ✓ 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech
- ✓ Schutzklasse IP 20
- ✓ Erhältlich in Farbe Grau und Schwarz
- ✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

### Kurzbeschreibung

DIGITUS® 483 mm (19") Wandgehäuse Unique Serie, 600 mm Breite - 450 mm, 600 mm Tiefe

### Features


- Schutzklasse IP 20
- Abschließbare Sicherheitslasttür mit Stahlrahmen
- 210° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 600 mm tiefe Gehäuse mit Profilschienen an der Vorder- und Rückseite
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen: 100 kg
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Standardfarbe: Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

### Produktübersicht

Die Wandgehäuse der Unique Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt.

Die Seitenteile sind abnehmbar und abschließbar. Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durchgeführt werden. Die Installation erfolgt in zwei Arbeitsschritten: Die Rückwand des Gehäuses wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden. Optional können die Gehäuse auch freistehend mit separat erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen installiert werden. Durch ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

### Produktabbildungen

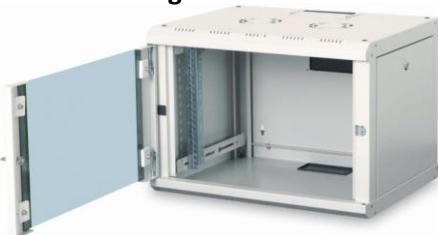

Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Deutschland, info@assmann.com, Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten

## Logistische Informationen

Höheneinheiten (HE)	Höhe in mm	Breite x Tiefe in mm	Nettogewicht in kg
7HE	420 mm	600x450 mm	17 kg
		600x600 mm	19 kg
9HE	509 mm	600x450 mm	20 kg
		600x600 mm	23 kg
12HE	643 mm	600x450 mm	25 kg
		600x600 mm	30 kg
16HE	820 mm	600x450 mm	31 kg
		600x600 mm	37 kg
20HE	998 mm	600x450 mm	35 kg
		600x600 mm	40 kg

## Artikelnummer Information

### Wandgehäuse | 600 mm Breite - 450 mm Tiefe

DN-19 07-U	DIGITUS® 7HE Wandgehäuse, 420x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 09-U	DIGITUS® 9HE Wandgehäuse, 509x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 12-U	DIGITUS® 12HE Wandgehäuse, 643x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 16-U	DIGITUS® 16HE Wandgehäuse, 820x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 20-U	DIGITUS® 20HE Wandgehäuse, 998x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

DN-19 07-U-SW	DIGITUS® 7HE Wandgehäuse, 420x600x450 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 09-U-SW	DIGITUS® 9HE Wandgehäuse, 509x600x450 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 12-U-SW	DIGITUS® 12HE Wandgehäuse, 643x600x450 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 16-U-SW	DIGITUS® 16HE Wandgehäuse, 820x600x450 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 20-U-SW	DIGITUS® 20HE Wandgehäuse, 998x600x450 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

### Wandgehäuse | 600 mm Breite - 600 mm Tiefe

DN-19 07U-6/6	DIGITUS® 7HE Wandgehäuse, 420x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 09U-6/6	DIGITUS® 9HE Wandgehäuse, 509x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 12U-6/6	DIGITUS® 12HE Wandgehäuse, 643x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 16U-6/6	DIGITUS® 16HE Wandgehäuse, 820x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 20U-6/6	DIGITUS® 20HE Wandgehäuse, 998x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035)


DN-19 07U-6/6-SW	DIGITUS® 7HE Wandgehäuse, 420x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 09U-6/6-SW	DIGITUS® 9HE Wandgehäuse, 509x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 12U-6/6-SW	DIGITUS® 12HE Wandgehäuse, 643x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 16U-6/6-SW	DIGITUS® 16HE Wandgehäuse, 820x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 20U-6/6-SW	DIGITUS® 20HE Wandgehäuse, 998x600x600 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

## Technische Zeichnungen


### Wandgehäuse - 600 mm Breite x 600 mm Tiefe




FRONT VIEW

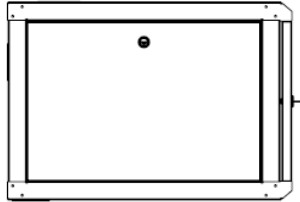


SIDE VIEW

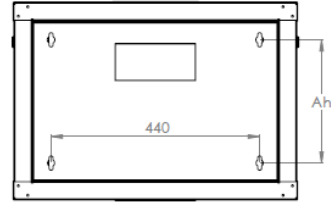


REAR VIEW

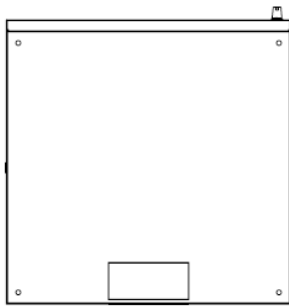


BOTTOM VIEW

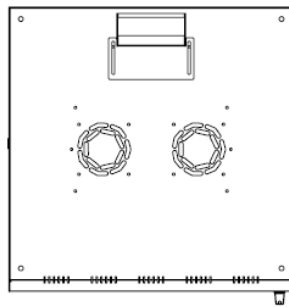


TOP VIEW

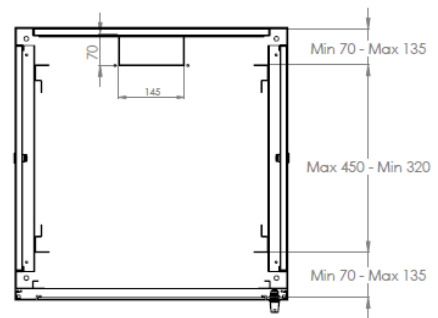

MAX/STD/MIN EQUIPMENT  
MOUNTING DISTANCE

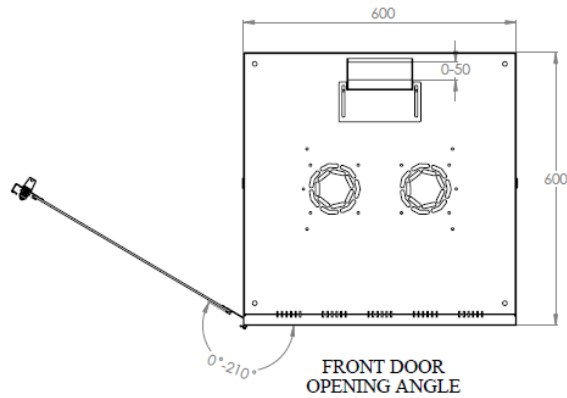

FRONT DOOR  
OPENING ANGLE

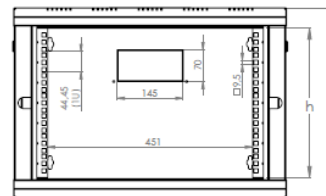

DIMENSIONS IN  
WIDTH AND HEIGHT