
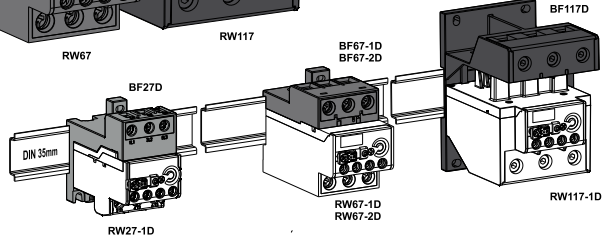
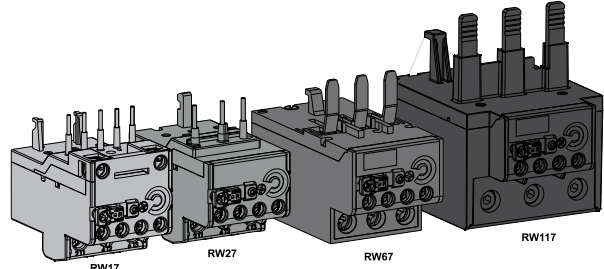


**ATENÇÃO:**  
 -Desconecte da rede elétrica antes de proceder qualquer trabalho neste equipamento.  
 -Somente profissionais qualificados podem efetuar a instalação e manutenção.  
 -Obedecer normas nacionais, estaduais, locais e instruções de operação.


**WARNING:**  
 -Installation and maintenance to be performed by authorized personnel only.  
 -User is cautioned to observe all recommendations, warnings and cautions relating to safety of personnel and equipment as well as general and local health and safety laws, codes and procedures.




**ATENCIÓN:**  
 -Desconectar de la red eléctrica antes de hacer cualquier trabajo en este equipamiento.  
 -Recomiéndase instalación por profesional calificado.  
 -Respetar normas nacionales y locales.  
 -Producto destinado a utilización en instalaciones eléctricas de baja tensión.

**WARNING:**  
 -Bevor irgend eine Arbeit am Gerät vorgenommen wird, muss sichergestellt sein, dass die Einheit stromlos und freigeschaltet ist.  
 -Sämtliche Arbeiten an der Einheit dürfen daher ausschließlich nur von Fachpersonal vorgenommen werden.  
 -Die jeweils geltenden nationalen, örtlichen und anlagenspezifischen Bestimmungen und Erfordernisse sind zu berücksichtigen.


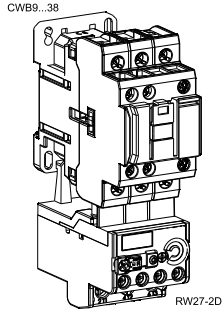



-SOMENTE USO INDUSTRIAL E PROFISIONAL PARA A LINHA RW117.  
 -ONLY INDUSTRIAL AND PROFESSIONAL USE FOR THE RW117 LINE.  
 -SOLAMENTE PARA UTILIZACIÓN INDUSTRIAL Y PROFESIONAL PARA LA LINEA RW117.  
 -DIE REIHE RW117 DARF NUR FÜR INDUSTRIELLE UND GEWERBLICHE ZWECKE EINGESATZT WERDEN.

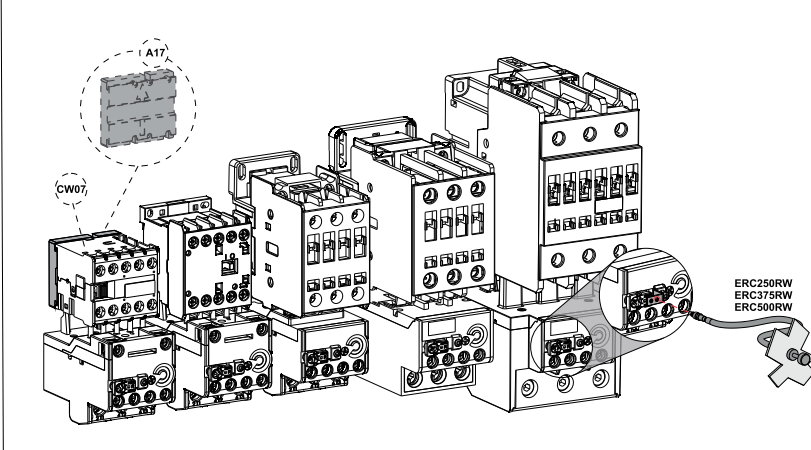

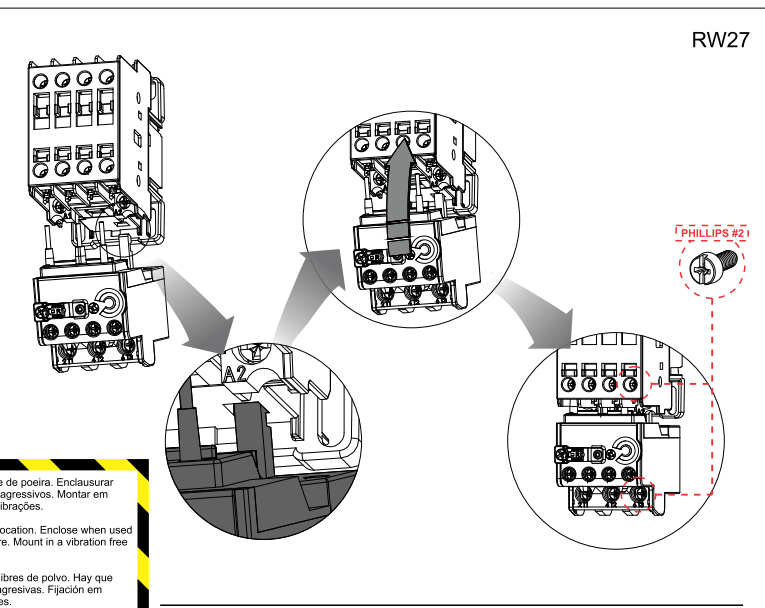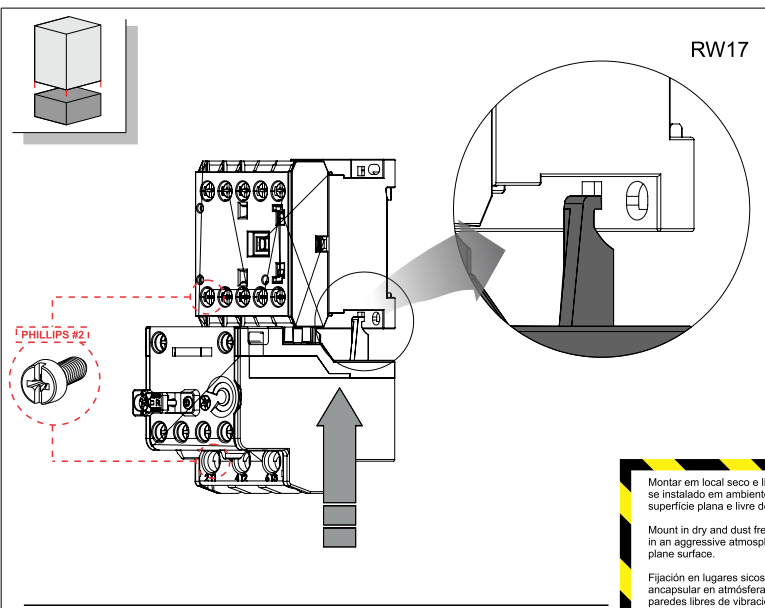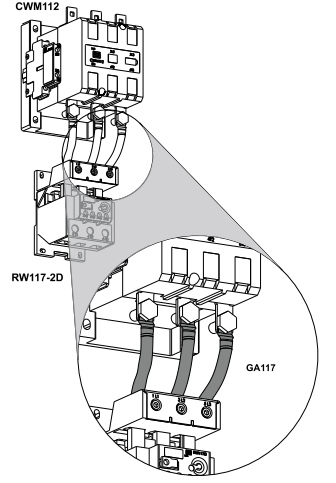Montar em local seco e livre de poeira. Enclausurar se instalado em ambientes agressivos. Montar em superfície plana e livre de vibrações.  
 Mount in dry and dust free location. Enclose when used in an aggressive atmosphere. Mount in a vibration free plane surface.  
 Fijación en lugares secos y libres de polvo. Hay que encapsular en atmósferas agresivas. Fijación em paredes libres de vibraciones.  
 Montieren in trockener, staubfreier Luft. Relais gegen aggressive Atmosphäre kapseln. Befestigung an flacher erschütterungsfreier Wand.



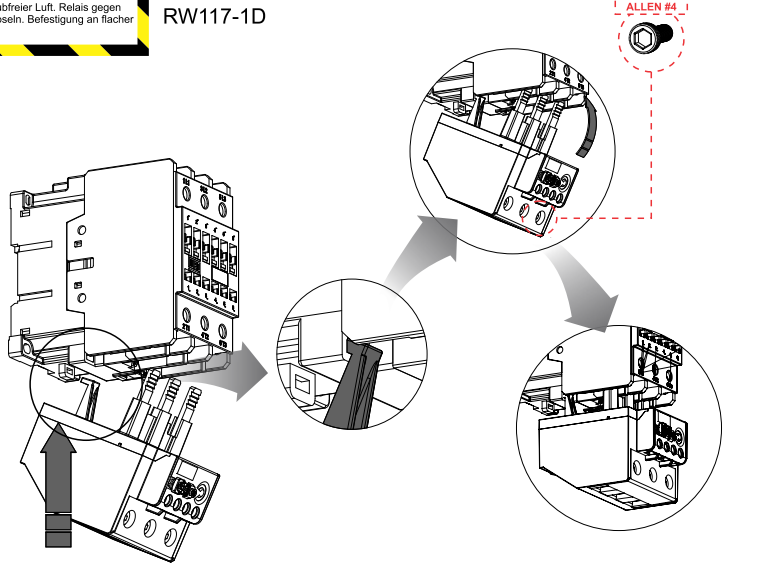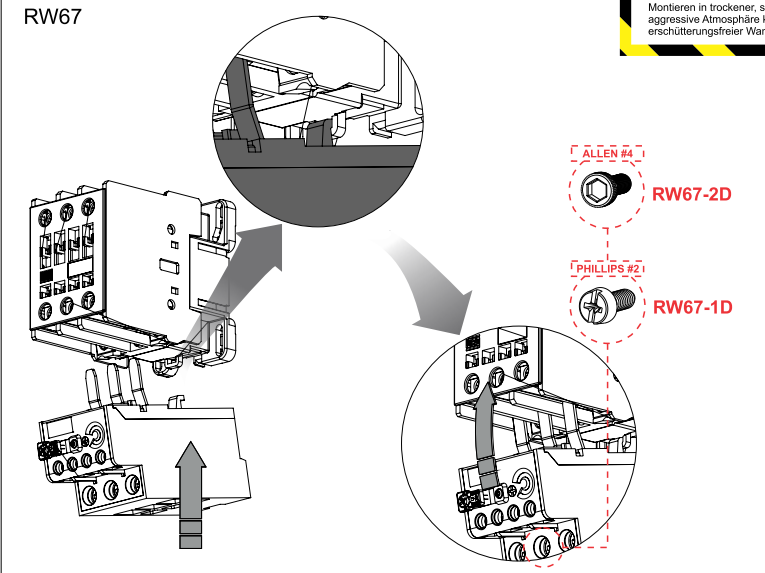

 
mm<sup>2</sup>/AWG  
Nm / lb.in

		RW17...117	
		mm <sup>2</sup>	2X (1...2,5)
		AWG	2X (16...12)
		#	M3,5
		Nm	1,5
		lb.in	13


		RW67/BF67		RW117/BF117	
		mm <sup>2</sup>	1X (6...35)	1X (25...35)	
		AWG	1X (10...2)	1X (4...3)	
		#	M6	M8	
		Nm	4	6	
		lb.in	35	53	

		RW17/RW27			
		mm <sup>2</sup>	2X (1,5...6)	2X (1,5...10)	
		AWG	2X (16...10)	2X (16...6)	
		#	M4		
		Nm	2,3		
		lb.in	20		



		BF27D	
		mm <sup>2</sup>	1X (1,5...6) 1X (1,5...10)
		AWG	1X (16...10) 1X (16...6)
		#	M4
		Nm	2,3
		lb.in	20

 


	IEC		UL			MAX. (A) gL/gG
	MAX. I <sub>n</sub> (A)	MAX. (A)	MAX. (A)	1L1 3L2 5L3 2T1 4T2 6T3	MAX. NO NC 97 95 98 96	
RW17 RW27	0,28...0,4	2	15	15		6
	0,4...0,63	2	15	15		
	0,56...0,8	2	15	15		
	0,8...1,2	4	15	15		
	1,2...1,8	6	15	15		
	1,8...2,8	6	15	15		
	2,8...4	10	15	15		
	4...6,3	16	25	25		
	5,6...8	20	30	30		
	7...10	25	40	40		
	8...12,5	25	50	50		
	10...15	35	60	60		
RW67	11...17	35	60	60		
	15...23	50	90	90		
	22...32	63	90	125		
	32...40	90	160	160		
	25...40	90	90	160		
	32...50	125	125	160		
	40...57	150	150	200		
	50...63	150	150	250		
	57...70	175	175	250		
	63...80	200	200	300		
	RW117	63...80	200	200	300	
		75...97	225	225	350	
90...112	250	250	400			

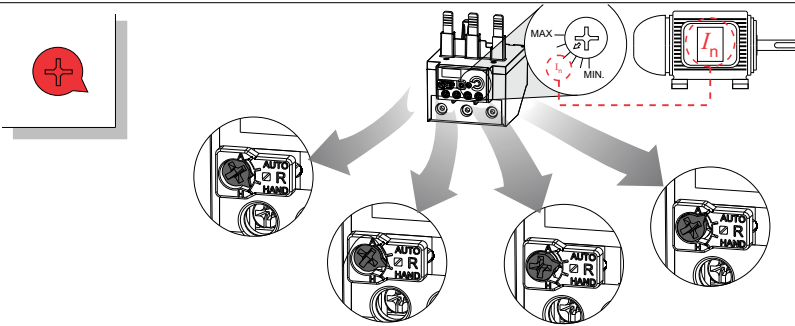


	A AUTO HAND H	A AUTO HAND H	A AUTO HAND H	A AUTO HAND H
97-98 NO				
95-96 NC				
	-REARME MANUAL -MANUAL RESET -REARME MANUAL -MANUELLE RÜCKSTELLUNG	-REARME MANUAL E TESTE -MANUAL RESET AND TEST -REARME MANUAL E TESTE	-REARME AUTOMÁTICO E TESTE -AUTOMATIC RESET AND TEST -REARME AUTOMÁTICO E TESTE	-REARME AUTOMÁTICO -AUTOMATIC RESET -REARME AUTOMÁTICO -AUTOMÁTISCHE RÜCKSTELLUNG

 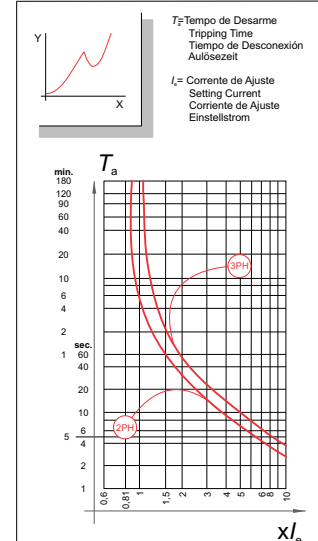




mm  
in

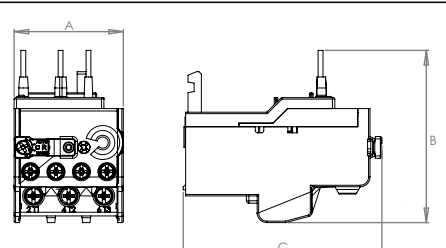

	RW17-1D RW17-2D RW27-1D RW27-2D		RW67-1D RW67-2D		RW117-1D	
	mm	in	mm	in	mm	in
A	45,0	1,8	50,0	2,0	75,0	3,0
B	71,5	2,8	76,0	3,0	99,5	3,9
C	82,5	3,2	106,0	4,2	98,5	3,9

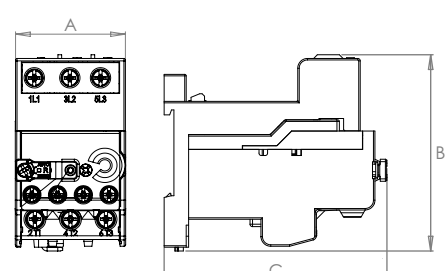

	BF27D + RW27-1D		BF67D + RW67-1D BF67D + RW67-2D		BF117D + RW117-1D RW117-2D	
	mm	in	mm	in	mm	in
A	45,0	1,8	50,0	2,0	75,0	3,0
B	79,0	3,1	71,0	2,8	116,4	4,6
C	92,5	3,6	106,0	4,2	106,2	4,2

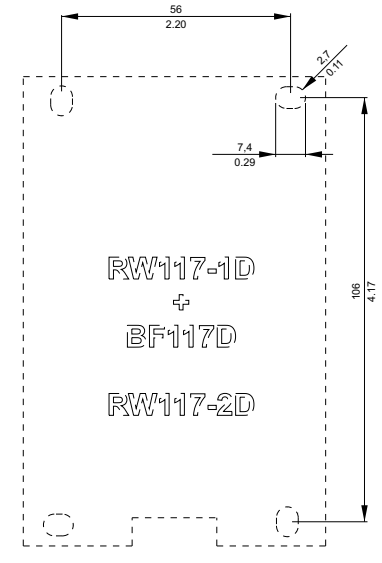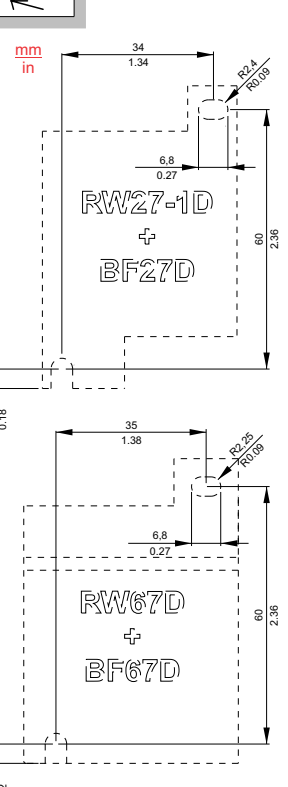 

0757.0104.16  
WEG Automação  
WWW.WEG.NET