


DIGITUS Professional Full HD WDR Mini IP fixed Dome Camera

DN-16086 4016032339229



Full HD WDR Mini IP fixed Dome Außenkamera 2MP (H.264), Sony CMOS Sensor, PoE, IP 66, 3.6mm lens

Bei der DIGITUS® WDR-Kameraserie mit SONY Exmor-Sensor wird jedes Pixel des Bilds bearbeitet, um eine optimale Belichtung und Farbwiedergabe zu erreichen. In Szenen mit hohem Kontrast werden die meisten über- oder unterbelichteten Bereiche korrigiert, um verwendbares Videomaterial zu erhalten. DIGITUS® WDR-Kameras sind für kontrastreiche Lichtverhältnisse, z. B. auf Flughäfen, in Passkontrollstellen und Casinos, ausgelegt, wo eine zuverlässige Identifizierung erforderlich ist. Sie eignen sich somit ideal für intelligente Videoanalyse-Anwendungen. Die feste Kuppelkamera der Serie DIGITUS® WDR bietet eine 1080p Full-HD-Auflösung für erstklassige Videoqualität und Echtzeitanzeige. Dank des 802.3af-konformen PoE-Anschlusses muss die Kamera nicht in der Nähe einer Stromquelle montiert werden: Die Strom- und Datenversorgung erfolgt einfach über ein Netzkabel. Die DIGITUS® WDR-Kamera ist mit einem integrierten MicroSD/SDHC-Kartensteckplatz für die lokale Speicherung ausgestattet. Dank Konformität mit ONVIF (Profil S) ist eine mühelose, flexible Systemintegration gewährleistet. Die DN-16086 ist eine kostengünstige Sicherheitslösung für Installationen, bei denen eine hervorragende Bildqualität bei minimaler Bandbreite benötigt wird. Ihr einfaches, aber robustes Design mit flachem Profil eignet sich ideal für diskrete Installationen mit begrenzten Platzverhältnissen. Dank des werkseitig eingestellten Objektivs und eines einfachen PoE-Anschlusses lässt sich die Kamera schnell und problemlos installieren und einrichten. Durch die H.264 Kodierung, überträgt die Kamera "High Definition"-Daten über LAN und Internet ohne Verzerrung.

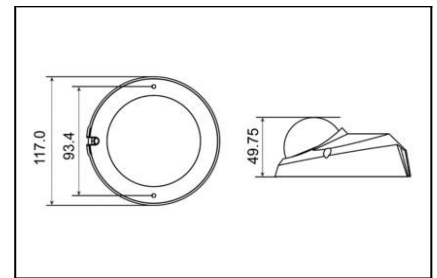

- 1 Bildsensor: 1/2.8 " Sony Progressive CMOS
- 1 Effektive Pixel: 2 Megapixel (1920 x 1080)
- 1 Lichtempfindlichkeit: 0.05 lux
- 1 Weißabgleich: Manuell / AWB / ATW
- 1 Verschlusszeit: 1~ 1/10000 sek.
- 1 Brennweite: 3.6 mm
- 1 Blende: F1.8
- 1 FOV: 78°
- 1 Wide Dynamic Range: Shutter WDR (96dB)
- 1 Privacy Mask: Aus / An
- 1 Helligkeit: Manuell
- 1 Belichtung: Auto / Manuell
- 1 Schärfe: Manuell
- 1 Kontrast: Manuell
- 1 Sättigung: Manuell
- 1 Farbton: Manuell
- 1 Digitaler Zoom: wird unterstützt
- 1 Bewegungserkennung: An / Aus oder zeitlich gesteuert
- 1 Privacy Mask Typ: Farbig
- 1 Manipulationsalarm: An / Aus oder zeitlich gesteuert
- 1 Netzwerkfehlererkennung: An / Aus oder zeitlich gesteuert
- 1 Digitaler Bildstabilisator: Ein / Aus
- 1 Anschlüsse: RJ-45, 10/100/1000 Mbps Ethernet (Gigabit Ethernet)
- 1 Ereignisbenachrichtigungen: HTTP / FTP / SMTP
- 1 Speicher: Unterstützt microSD bis zu 32GB
- 1 Benutzeraccounts: bis zu 20
- 1 Sicherheitsgruppen: Benutzer und Administrator
- 1 Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C
- 1 Abmessungen: 110.2 x 47.7 mm
- 1 Gewicht: 180g
- 1 Stromversorgung: PoE (Power over Ethernet)
- 1 Stromaufnahme: 4.2 Watt

Lieferumfang

- 1 Mini IP fixed Dome Kamera
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Support CD-ROM

DIGITUS Professional Full HD WDR Mini IP fixed Dome Camera

DN-16086 4016032339229

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	25	12,00	52,00	47,00	51,00	124644,00
Innen-VPE	1	0,48	17,00	16,50	11,00	3085,50
Einzel-VPE	1	0,48	17,00	16,50	11,00	3085,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	11,00	4,70	0,00

→ **Verpackungstyp:**

