

# L 1 N

EAN 4007841 649715

Art.-Nr. 649715



LED

long life LED  
50.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



IP54



5 - 200 lux



IK07



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie3y

CE

CE



TüV Nord GS

## Funktionsbeschreibung

Flach und vielseitig. Natürlich LED. STEINEL Außenleuchte L 1 N für die nächtliche Dauerbeleuchtung rund ums Haus. 4,9 W STEINEL LED-Lichtsystem, 440 lm, automatisches Licht bei Dämmerung, Hausnummern-Aufkleber inklusive, schlagfestes Material IK 07.

## Technische Daten


Abmessungen (L x B x H)	56 x 300 x 195 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Lichtsensor
Leistung	4,9 W
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	440 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,2 SVM
Effizienz	90 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	90 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

Mit Bewegungsmelder	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	5 – 200 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand, Decke
VPE1, EAN	4007841649715

# L 1 N

EAN 4007841 649715  
Art.-Nr. 649715

## Maßzeichnung

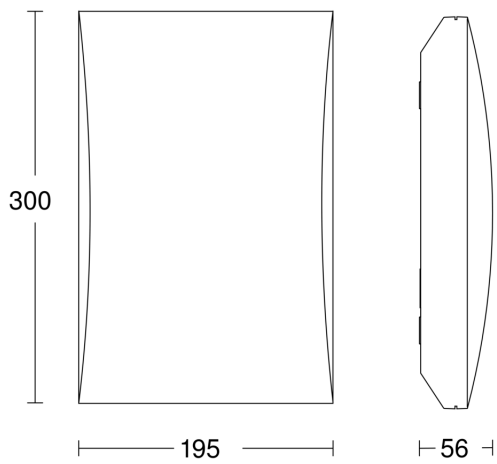

## Schaltplan

