


**QUALITY** ★★★★☆


## DVI-D

### DVI-D-KABEL

Digitales Videokabel zur Verbindung von Geräten mit DVI-D-Schnittstelle. Dual-Link-Kabel mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 1536 (QXGA). Durch die mit 24 Karat vergoldeten Steckerkontakte, einer dreifachen Abschirmung aus Folie und Geflecht sowie Innenleitern aus versilbertem sauerstofffreiem Kupfer ist eine optimale Übertragung sichergestellt. Dieses digital/analoge DVI-Kabel ist zudem HD-TV kompatibel.

### Features


- ✓ Full HD – Video
- ✓ 3fach-Schirmung
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer
- ✓ fertig konfektioniert
- ✓ Perfekte Kontakt Sicherheit

### Technische Daten

Innenleiter-Material	SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Schirmungs-Anzahl	3fach-Schirmung
Schirmungs-Material	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Kabel-Geometrie	rund
Stecker-Bauform	gerade
Stecker-Material	geschlossener Kunststoffstecker
Stecker-Konstruktion	geschlossener Kunststoffstecker



Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
DVI-D 150	29171	1.5 m	schwarz
DVI-D 300	29172	3 m	schwarz
DVI-D 500	29173	5 m	schwarz
DVI-D 750	29174	7.5 m	schwarz
DVI-D 1000	29175	10 m	schwarz
DVI-D 1500	29176	15 m	schwarz
DVI-D 2000	29177	20 m	schwarz

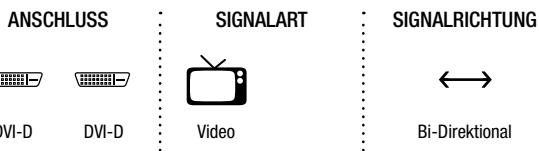

**IN** PLASMA/LCD | PROJEKTOR | TFT

**OUT** DVD - PLAYER | HDD/DVD - RECORDER | COMPUTER