




Laserliner®

MeterMaster Plus Laser



Ultraschall-Entfernungsmesser mit Ziellaser


Rev.1214

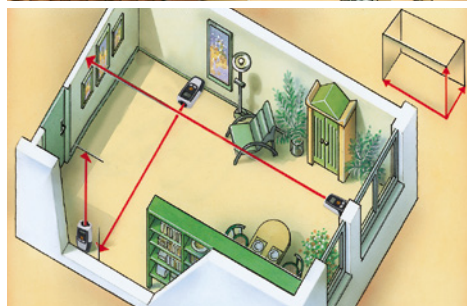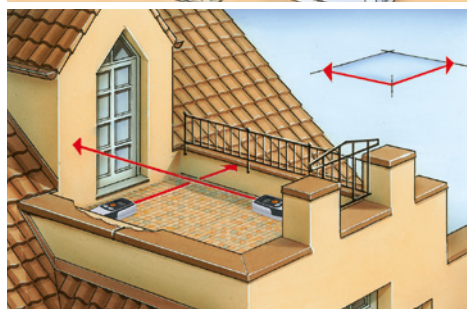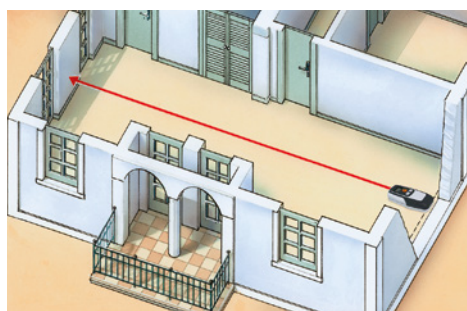


- **Laser zum Anvisieren – Ultraschall zum Messen**
- Verblüffend **einfache und präzise Messung** von Längen
- **Berechnet auf Tastendruck** automatisch Flächen $x \cdot y$ (m²) und Raumaße $x \cdot y \cdot z$ (m³)
- Raumtemperaturen von 0 - 40°C werden von der Elektronik beachtet und ausgeglichen.
- **Energiesparfunktion:** Das Gerät schaltet sich automatisch ab.
- **2 Messebenen umschaltbar:** vorne und hinten
- Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT < 0,5%
MESSBEREICH 0,6 m ... 13 m
LASER Klasse 2, < 1 mW
LASERWELLENLÄNGE 650 nm
ARBEITSTEMPERATUR 0 °C ... 40 °C
STROMVERSORGUNG Typ 9V E-Block
ABMESSUNGEN 63 x 131 x 38 mm (B x H x T)
GEWICHT (inkl. Batterie) 0,15 kg

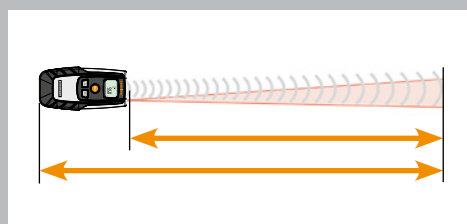

Umschaltung Messebene vorne / hinten

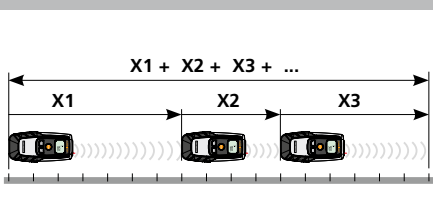

Addition von Längen



MeterMaster Plus
+ Batterie

Verpackungsgröße (B x H x T)
110 x 235 x 65 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
MeterMaster Plus Laser	080.931A	4 021563 691463	5

